


# EA728GA-8・-9 温度計 (屋内用・壁掛型)

季節に合ったエコ温度に！  
エコ環境対策用温度計

## ■仕様

品番	カラー
EA728GA-8	ホワイト
EA728GA-9	イエロー

- 測定温度…-30～50℃(1℃目盛)
- 1目盛…1℃
- 材質…本体:ABS樹脂  
温度計:ガラス管  
感温液:白灯油
- サイズ…50(W)×250(H)×13(D)mm
- 重量…約60g

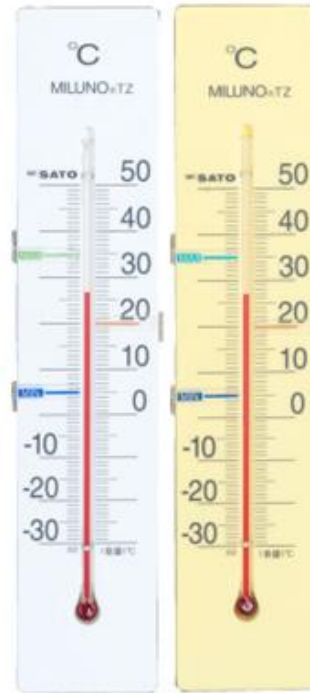


GA-8

GA-9

## ■特長

季節に合ったエコ温度に！！

- ★右側のスライド式目安指針で目標温度を設定
- ★左側のスライド式上限指針と下限指針で目標温度のゾーンを設定

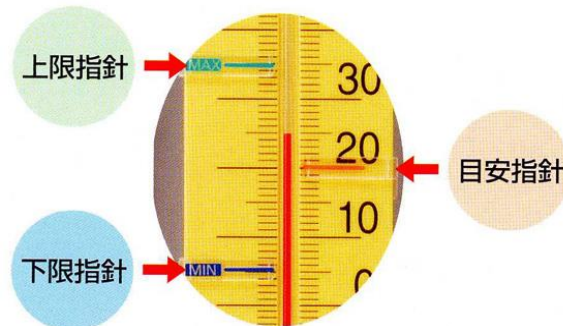

## ■裏面・側面写真



裏面



側面