

# 穀温計・フレコンサーモ


## 取扱説明書

- ◎この商品は穀物保管の温度（-10～50℃）をはかるためのものです。それ以外のご使用はしないでください。
- ◎ご使用前には必ず以下の取扱説明文（ご使用方法・注意事項等）をお読みになり大切に**保存**してください。

### ◎ご使用方法

#### ◎各部の名称

右図のように目印（先端から11cm）以上、被測温物の中に入れてください。

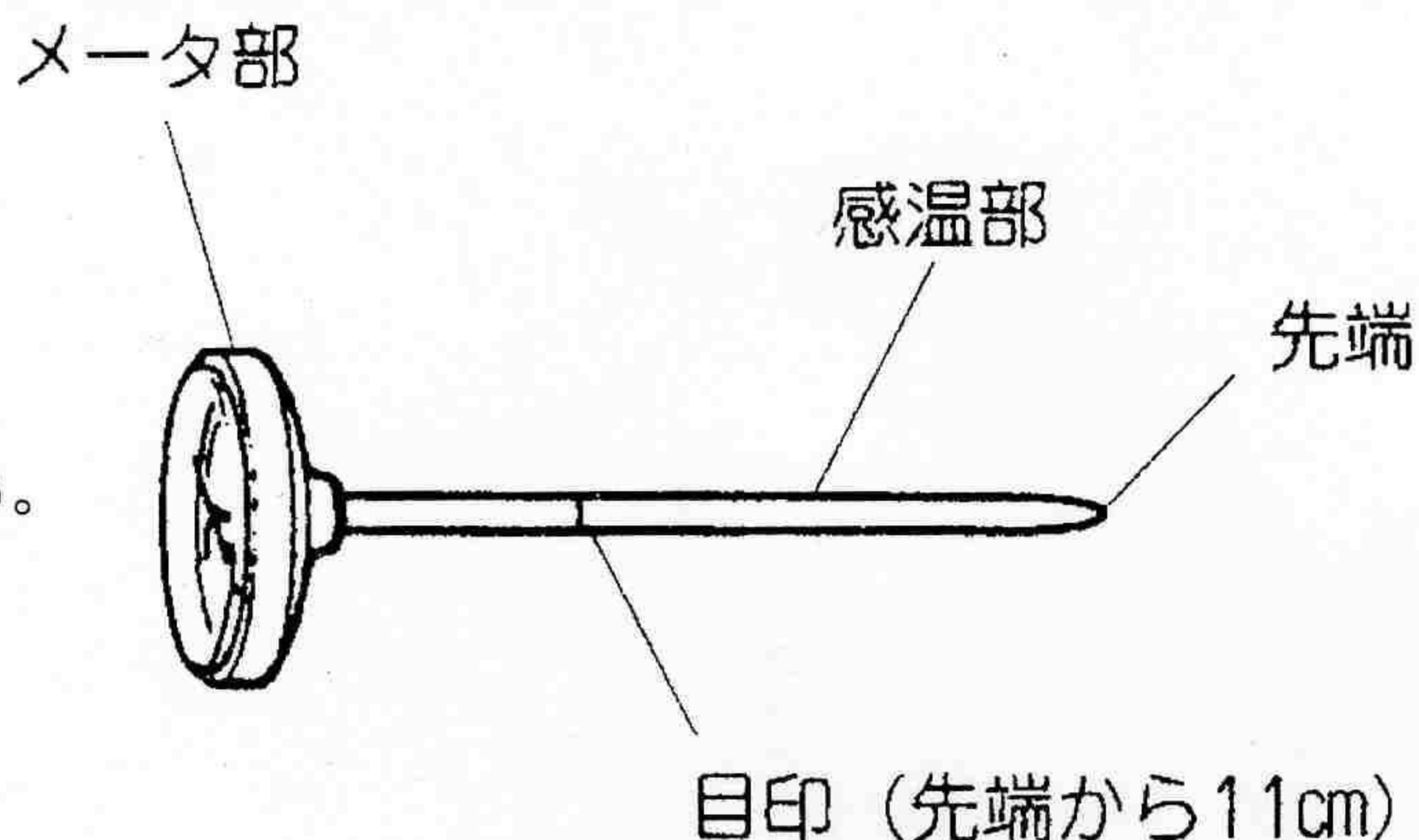

### △注意事項

- 先端が尖っていますので手などに刺さないように取扱いにご注意ください。
- メータ部は防水仕様ではありませんので汚れた場合、水洗いはしないで乾いた布でふいてください。
- 本体を落としたり、感温部をぶついたり、曲げたりしますと温度の値がずれたり、メータ部が破損することがあります。
- 目盛範囲外でのご使用はしないでください。

### ◎仕様

		(穀 温 計)	(フレコン)
目盛温度範囲		-10～50℃	
精 度		± 1℃ (1目盛 1℃)	
材 質 表 示	ケース	鉄 (SPCC・ニッケルメッキ付)	
	カバー	アルミニウム	
	感温部	ステンレス (SUS304)	
感温部寸法		φ8×250m/m	φ8×500m/m

- 年に1回程度は他の正しい温度計と比較して温度の誤差を確認してください。
- 万一製造上の不備がありました場合は新しい商品とお取り換え致します。それ以外の責はご容赦願います。

**SK** 株式会社 **佐藤計量器製作所**

〒101-0037 東京都千代田区神田西福田町3番地  
☎ 03-3254-8111 (代)