




正面

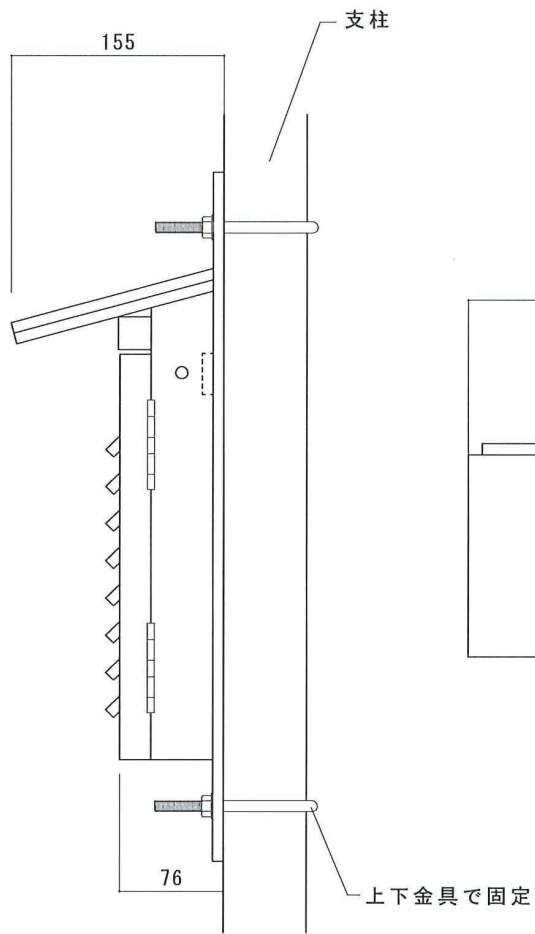

側面

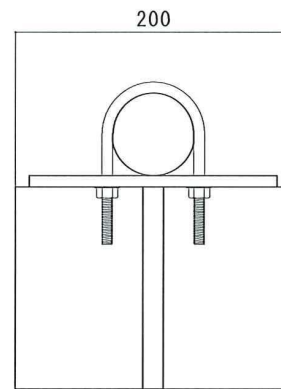

上面

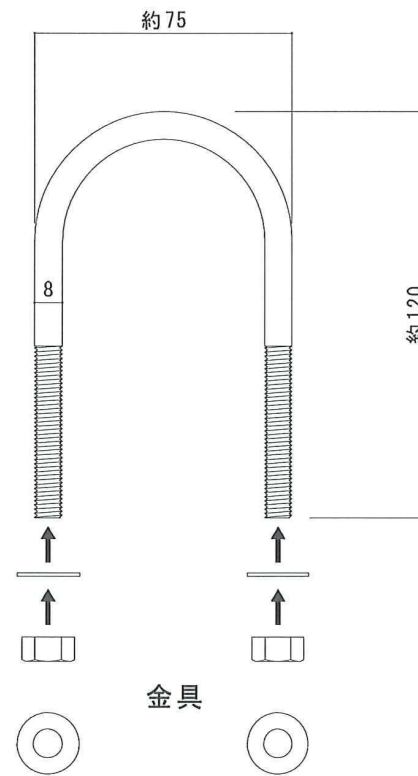


百葉箱 4型




縮尺 1:5 1:2

図面名称 各詳細図

図面No.

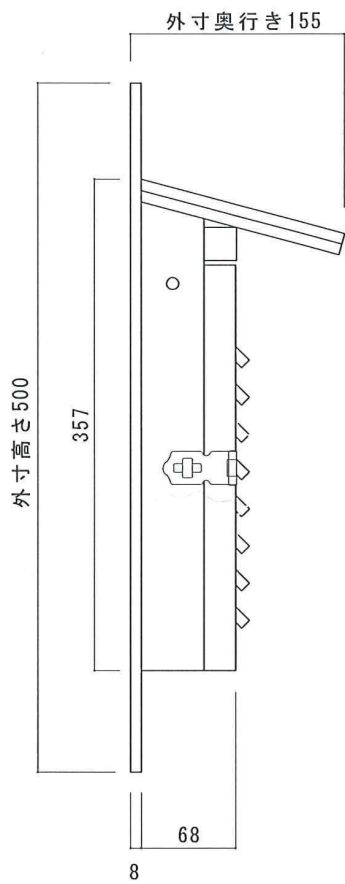

外寸奥行き155

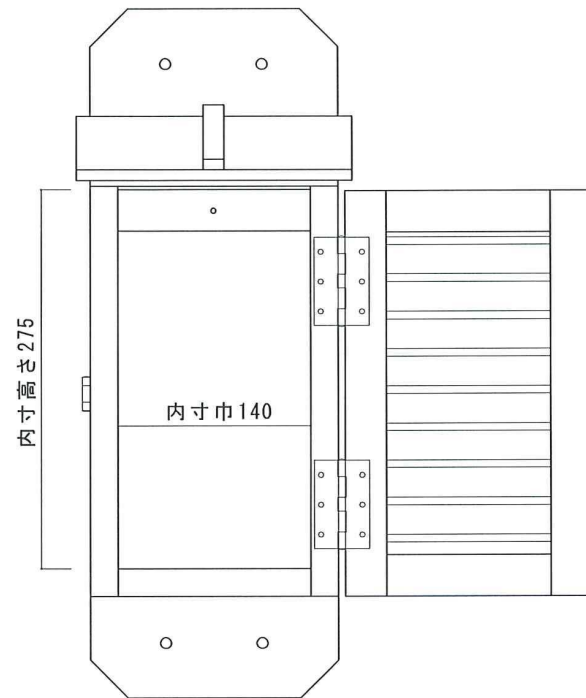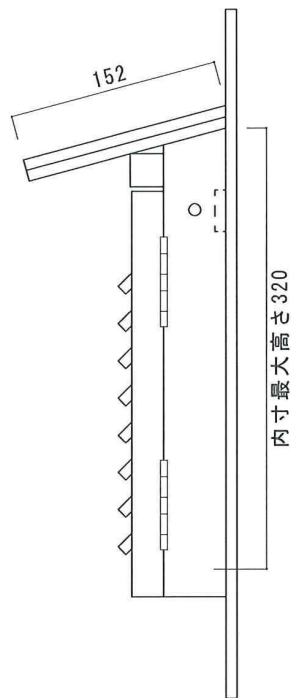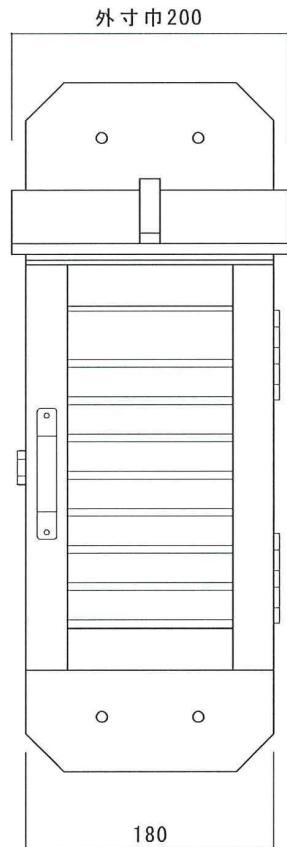

百葉箱 14型

縮尺 1:5

図面名称

姿図

図面No.

百葉箱 14型 仕様書

概要	1. 本仕様書は百葉箱壁掛型について適用	備考	・仕様変更が行われる場合は書面及び、図面等の発行
	2. 構成 : 作成用図面による		を行う。
	3. 梱包 : ダンボール箱に梱包		・品質上の問題が発生した場合は協議に基づき決定する
	4. 検査 : 概観上、著しい傷・汚れ・バリ等無いか確認		

部品名		材質	仕上	部品名		材質	仕上
屋根	屋根板	針葉樹	下塗：スズカフライン(株) リメイクシーラー 上塗：大阪ガスケミカル(株) キッテ'エポキシゾラシ 514 7缶	取手	SUS	公団用三ツ穴取手 90mm	
				掛金	SUS	L60mm	
				丁番	SUS	L64mm	
本体	柱	針葉樹	同上	Uボルト	SUS	M8×118×芯々69	
	貫	針葉樹					
	扉	針葉樹					
	鎧羽根	針葉樹					
	掛器掛板	針葉樹					
底板	針葉樹	同上					

備考	※使用塗料は全て環境対応使用						

					図面名称	百葉箱 14型	縮尺
						仕様書	図面No. 1