


- | | |
|------------|----------|
| | 圧力範囲 |
| EA729BA-6 | 0~0.6MPa |
| EA729BA-10 | 0~1MPa |
| EA729BA-15 | 0~1.5MPa |
| EA729BA-20 | 0~2MPa |
- (圧力計)

- 外径 50mm
- PF 1/4"ネジ
- ブルドン管方式

- 主要部材質 真鍮製砲金
- ケース 合金製
- ブルドン管 アルミプラス

- 周囲温度が10~50℃でご使用下さい。

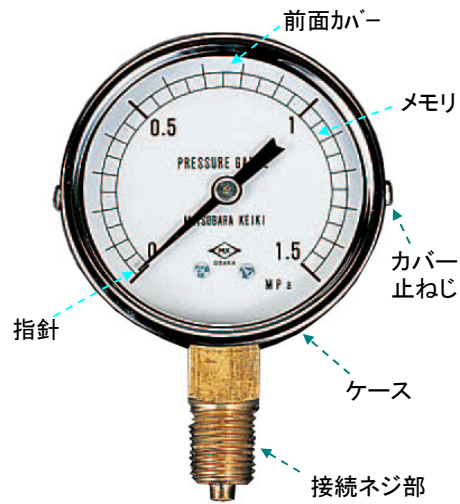

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

主要部の名称

