


	圧力範囲
EA729BB-6	0~0.6MPa
EA729BB-10	0~1MPa
EA729BB-15	0~1.5MPa
EA729BB-20	0~2MPa
EA729BB-30	0~3MPa
EA729BB-50	0~5MPa

(圧力計)

- 外径 60mm  
本体厚 32mm
- PF 1/4"ネジ
- ブルドン管方式
- 主要部材質 真鍮製砲金  
ケース 合金製  
ブルドン管 アルミプラス
- 周囲温度が10~50℃でご使用下さい。

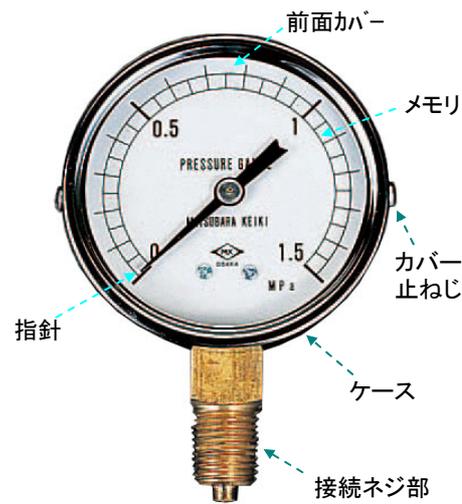

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

主要部の名称

