


廃番 EA729CB-20 圧力範囲 0~2MPa
 EA729CB-50 0~5MPa
 (ツバ付圧力計)

- ゲージ外径 100mm
 - 本体厚 43mm
 - ツバ径 128mm
 - ネジ穴形 φ 5.5mm X3ヶ所
 - UNF7/16(1/4"フレアーネジ)
 - ブルドン管方式
 - 主要部材質 真鍮製砲金
 - ケース 合金製
 - ブルドン管 アルミプラス
- 周囲温度が10~50°Cで使用して下さい。

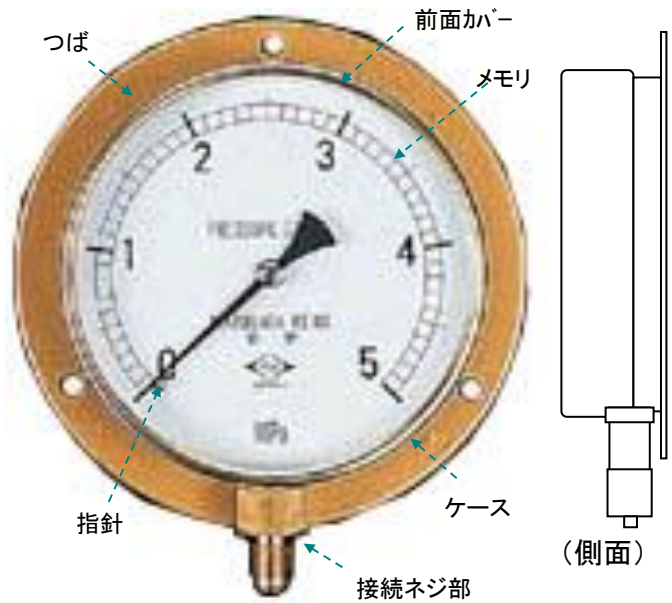

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

主要部の名称

