

# EA729DZ-0.1、-1、-10、-50 デジタル圧力計

ver.1.1



品番	圧力
EA729DZ-0.1	-100~100kPa
EA729DZ-1	0~1MPa
EA729DZ-10	0~10MPa
EA729DZ-50	0~50MPa

- 直径…82.5mm
- 接続…R 1/4
- IP65相当
- オートパワーオフ機能
- ピークホールド機能付で圧力ラインの最大値が測定可能

## 仕様

表示	4桁液晶(LCD)表示(-1999~9999)、文字高：12.7mm
表示周期	125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10sから選択可能 <sup>※1</sup>
ピークホールド応答性	170ms
接続	R 1/4
許容過負荷	150%F.S.(フルスケール)
精度	±0.25%F.S.±1 digit
機能	ロ-バッテリー警報：表示部にバッテリーマーク点灯 切り忘れ防止：オートパワーオフタイマー（初期設定5分）で自動消灯
零点の温度影響	±0.04%F.S./°C（ただし、EA729DZ-0.1は±0.1%F.S.）
出力の温度影響	
温度保証範囲	-10°C~55°C（ただし、EA729DZ-0.1は0~55°C）
保存温度範囲 <sup>※2</sup>	-40°C~70°C（ただし、EA729DZ-0.1は0~70°C）
動作温度範囲	-20°C~70°C（ただし、EA729DZ-0.1は0~70°C）
防塵・防水	IP65相当 <sup>※3</sup>
電源	単4電池×2個（アルカリ乾電池付属）
連続動作時間	約800時間 <sup>※4</sup>
材質	受圧接続部：ハステロイC22、SUS630 ケース：ABS樹脂、フロントパネル：PET
サイズ/重量	85(W)×49.4(D)×116(H) mm / 174g（電池含む）

※1：高速になるほど電池寿命が減少します。

※2：保存の際には、電池を取外してください。


※3：防塵防水保護等級IP65

防塵性規格	等級：6	塵埃は侵入しない
防水性規格	等級：5	噴流（あらゆる方向からのスルによる噴流水）に対して保護する

※4：表示周期：1sにおける条件

# 本体サイズ

単位：mm

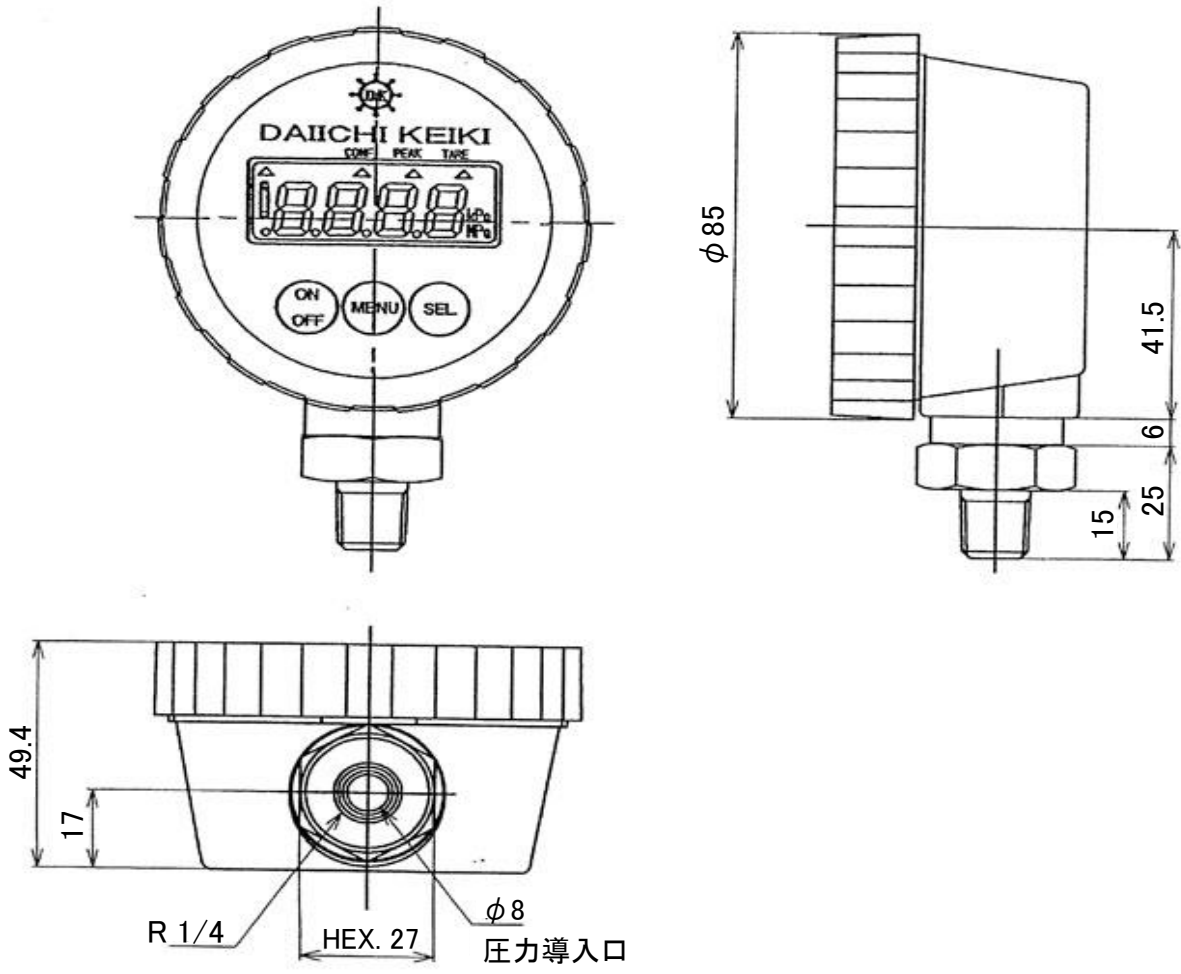

21.Apr.