


	圧力範囲
EA729GA-2	0~0.2MPa
EA729GA-4	0~0.4MPa
EA729GA-6	0~0.6MPa (廃番)
EA729GA-10	0~1MPa (廃番)
EA729GA-20	0~2MPa (廃番)
EA729GA-35	0~3.5MPa (廃番)

(耐震型圧力計)

- 外径 60mm
- 本体厚 32mm
- PF 1/4"ネジ
- ブルドン管方式
- グリセリン入り
- 主要部材質 真鍮製砲金
- ケース 合金製
- ブルドン管 アルミプラス
- 周囲温度が10~50℃で使用して下さい。
- グリセリン入りですので、震動に強いタイプです。

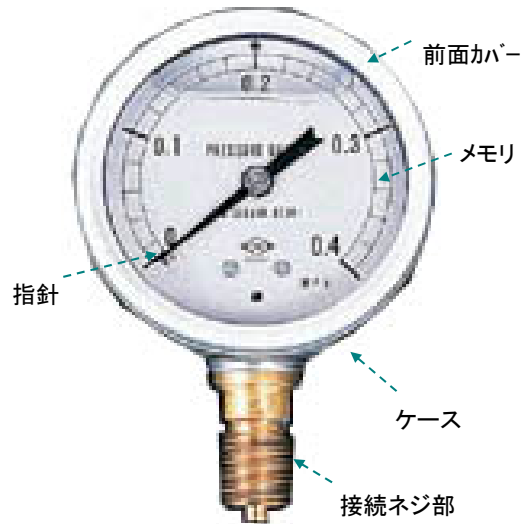

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

主要部の名称

