


EA729VB-100 圧力範囲 -0.1~0MPa  
(真空計)

- ゲージ外径 100mm
- 本体厚 43mm
- ツバ径 128mm
- ネジ穴形 φ4.5mm X3ヶ所
- 重量 402g
- UNF7/16(1/4"フレアーネジ)
- ブルドン管方式
- 主要部材質 真鍮製砲金
- ケース 合金製
- ブルドン管 アルミプラス
- 真空計は非常にデリケートな製品です。誤って急激な圧力をかけると破損する恐れがあります。

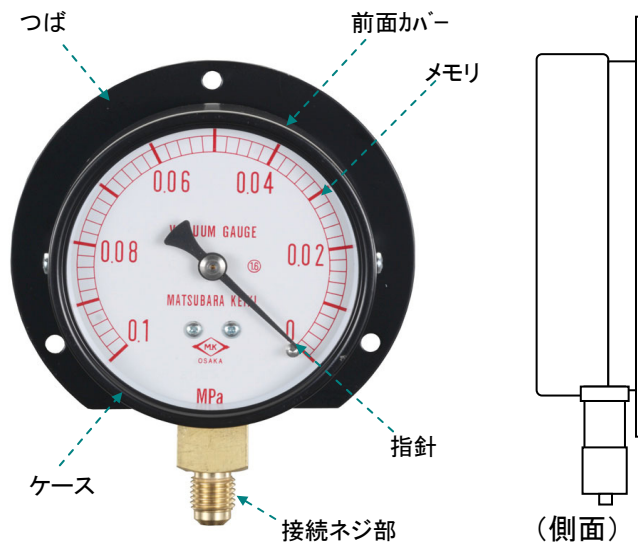

※ ブルドン管とは断面が楕円形の管を円形状に曲げて一端を固定し、他端をとじたものです。保安用や工程管理用などに広く用いられています。

### 主要部の名称

