 


EA735EM-30、-60、-80 マグネット付デジタルレベル



水平器

●断面サイズ…29(D)×50(H)mm




上面




マグネット(内蔵)

下面


使用方法

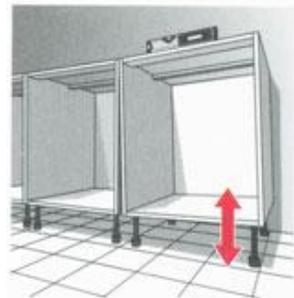

水平

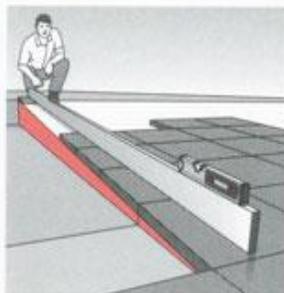

垂直

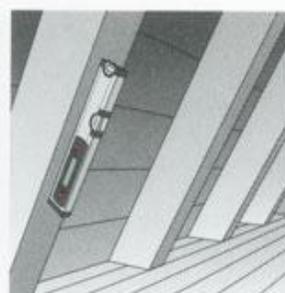

- 傾斜測定精度…0°、90° : ±0.05°
1° ~ 89° : ±0.2°
- レベル精度…0.5mm/m
- 電源…単4電池×2本(付属)
- マグネット付(内蔵)
- 水平器×2個付(水平、垂直)

廃番


品番	全長	重量
EA735EM-30	300mm	321g
EA735EM-60	600mm	543g
EA735EM-80	800mm	707g

●水平器付




レンズタイプで大きく見える気泡レベル。
簡単な傾きがわかります。

- 傾いた状態をゼロと設定し、測定したい傾きまでの角度を測定できます。

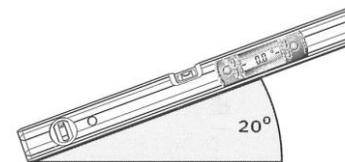


① 測定開始の角度

 

② リセットし、ゼロとする



③ 基準の角度に設定

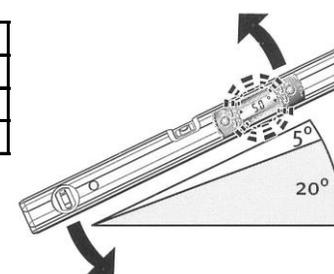

④ 基準の角度からの角度を表示

●デジタル表示反転機能



本体が90°以上傾くと、自動的にデジタル表示が反転します。

●傾き表示機能



左右の傾きが矢印で表示されるため、簡単に傾きがわかります。