


■製品概要

●本体部

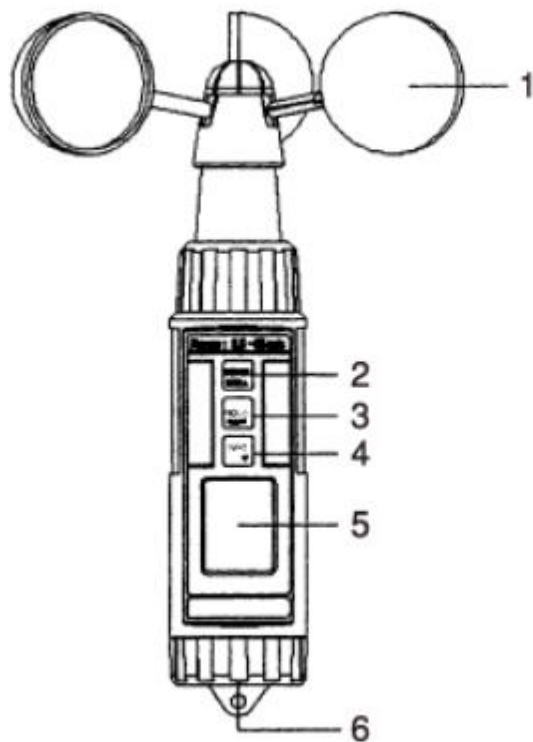

- 1 カップベーン
- 2 Power/(Logger▲) ボタン
- 3 HOLD/(Unit↕) ボタン
- 4 REC(▼) ボタン
- 5 LCD表示器
- 6 電池カバー

■仕様

一般仕様

表示	3.5桁LCD表示
センサー	カップベーン式
サンプリング	1回/秒
使用温湿度	0～+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10～+60℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
寸法・重量	【本体】W40 × H190 × D32mm 【カップベーン】φ135mm(回転径) 【重量】約180g(電池含む)
電源	単4 (1.5V) 電池×4個
電池寿命	約100時間(アルカリ電池使用時)
付属品	キャリングケース、取扱説明書
校正	不可
JAN	4983621 70709

電気的性能

	単位	測定範囲	分解能	測定精度
風速	m/s	0.9～35.0	0.1	± 2% ± 0.2
	km/h	3.2～126	0.1	± 2% ± 0.8
	knots	1.7～68.0	0.1	± 2% ± 0.4