


デジタル温湿度計 PC-5410TRH

NEW

校正対応


ヨコ 182mm タテ 92mm の
見やすい大型表示部

No.1074-10 ￥8,900 (税込 ￥9,790)

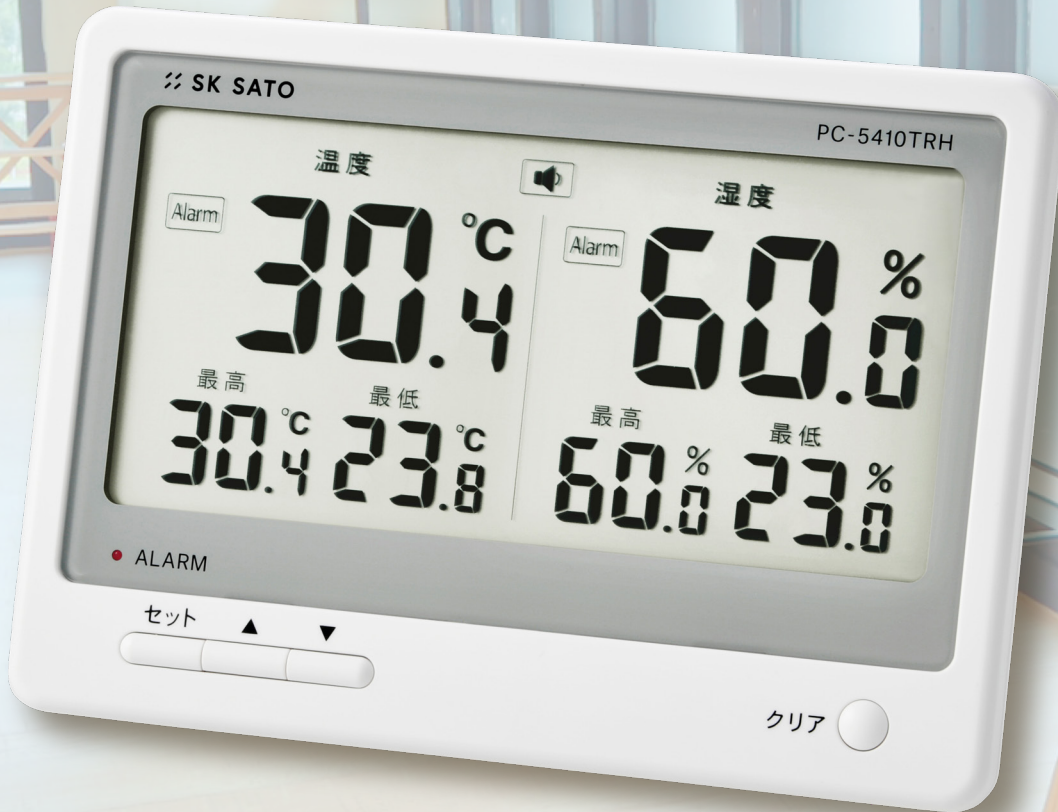

特 長

- 見やすい大型LCD表示部
ヨコ 182mm タテ 92mm の大型表示部
- 最高最低温度・湿度を常時表示
- 警報機能付
設定した温度・湿度の上限、下限を超えると、
ブザーと光(LED)でお知らせ
ブザーは音量大／音量小／OFFの切り替えが可能
- 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置

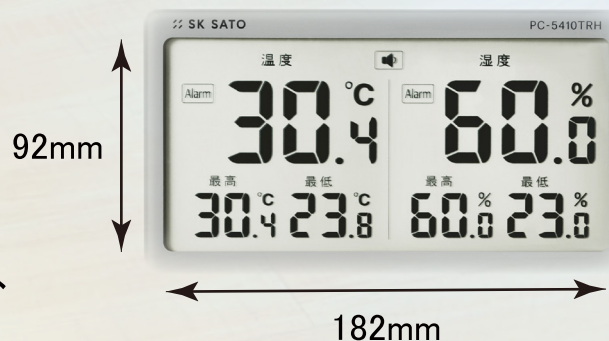


使 用 場 所 例

学校・各種施設、飲食店、オフィス・会議室など
屋内の温湿度管理にご活用ください


ブザー音の 音量、ON／OFF切り替え可



ON/OFF
切り替えスイッチ

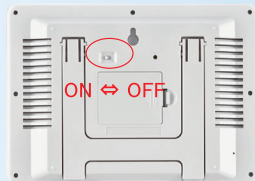

最高最低温度・湿度を常時表示

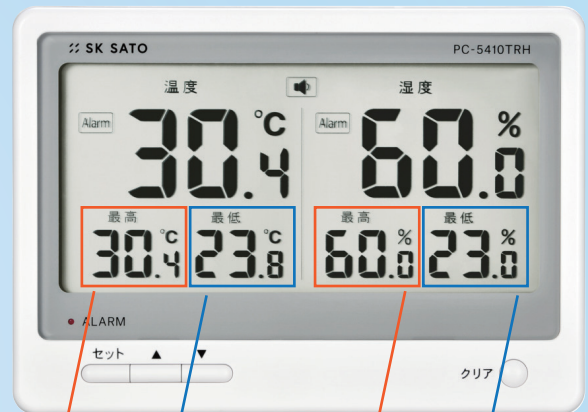


最高温度、最低温度

最高湿度、最低湿度

【仕様】


製品名	デジタル温湿度計
型式	PC-5410TRH
製品番号	1074-10
測定範囲	温度 0.0～50.0℃ 湿度 20.0～95.0%rh
測定精度	温度 ±1.0℃(at 10～40℃) ±2.0℃(左記以外) 湿度 ±5%rh(at 20～30℃、40～80%rh) ±8%rh(左記以外)
分解能	温度 0.1℃ 湿度 0.1%rh
サンプリング	約30秒
センサ	温度 サーミスタ 湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
警報設定範囲	温度 0.0～50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能 湿度 20.0～95.0%rhの範囲において0.1%rh刻みで設定可能
使用環境条件	0～50℃、95%rh以下(結露なきこと)
電源	単3形電池 3本(DC4.5V)
電池寿命	約2年(アルカリ電池使用、1日1回警報動作あり)
材質	ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法	約(W)230×(H)164×(D)27mm
質量	約510g(電池含む)
付属品	単3形アルカリ電池(LR6) 3本(モニター用)、取扱説明書 1部

【右側面】

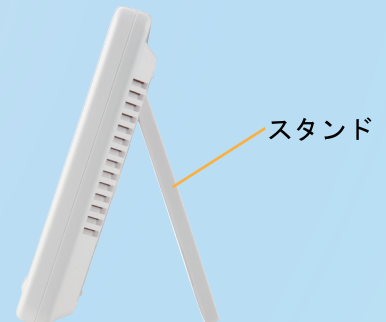

スタンド

【背面】

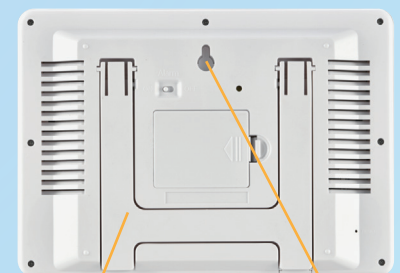

スタンド

壁掛け用穴

SK SATO

株式会社佐藤計量器製作所

SK SATOホームページ インターネット上でいつでも最新の製品情報をご覧ください。

<http://www.sksato.co.jp>

おもとは...

本社 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 oak 神田鍛冶町3F TEL 03-3254-8111
 東京営業所 101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-4 oak 神田鍛冶町3F TEL 03-3254-8112
 大阪営業所 540-0037 大阪府大阪市中央区内平野町2-1-10 TEL 06-6944-0921
 仙台営業所 989-1304 宮城県柴田郡村田町西ヶ丘25-1 TEL 0224-83-4781
 名古屋営業所 460-0011 愛知県名古屋市中区大須1-3-16 TEL 052-204-1234
 富山営業所 939-8211 富山県富山市二口町5-2-3 TEL 076-494-3088
 福岡営業所 812-0018 福岡県福岡市博多区住吉4-3-2 博多エイトビル4F TEL 092-451-1685
 東京工場 宮城工場 朝霞配送センター
 ISO9001 宮城工場 JCSS 宮城工場 校正技術課

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。●価格は2023年10月現在の価格です。