

# EA742DA-1 デジタル温度・湿度計(ペン型/クリップ付)取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

## ● 特徴

- ・周囲の温度湿度の計測に適しています。
- ・必要に応じて、最小・最大の数値を表示することができます。
- ・露点温度の計測が可能
- ・クリップホルダー付

## ● 仕様



- ・測定範囲…温度:  $-10 \sim 50^{\circ}\text{C}$   
湿度:  $20 \sim 90\% \text{rH}$   
露点温度:  $-28.6 \sim 47.9^{\circ}\text{C}$
- ・分解能…温度:  $0.1^{\circ}\text{C}$ /湿度:  $1\% \text{rH}$
- ・精度…温度:  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、湿度:  $\pm 5\% \text{rH}$ ( $25 \sim 85\% \text{rH}$ )  
露点温度:  $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- ・電源…電池LR44 × 1個(付属)
- ・サイズ… $138(\text{W}) \times 27(\text{D}) \times 19(\text{H}) \text{mm}$
- ・重量… $38\text{g}$ (電池含む)

## ● 各部名称と機能



## ● 電池の交換(図1・2参照)

裏面にあるねじ(1)を外し電池カバー(2)を➡の方向にずらすとカバーが外れます。(図1)  
図2のように+、-極に従ってLR44電池(3)を1個入れて下さい。

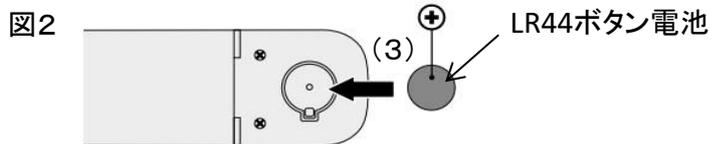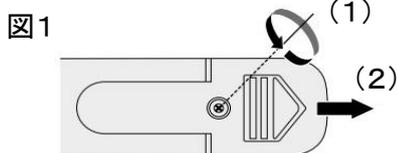

大幅に温度、湿度の異なる測定箇所へ変える時は、  
適応するまでに時間がかかります。  
測定範囲外の測定値は「HI」または「LO」を表示します。

### —露点表示

モードボタンを押すと露点温度が表示されます。

### —最高/最低温度表示

測定中に最高または最低温度を表示するには、「MAX/MIN」ボタンを押します。  
ディスプレイに「MAX」か「MIN」が表示されます。  
ディスプレイに「MAX」、「MIN」の表示がない時は現在の温湿度が表示されます。  
電源を切ると、最小/最大値は削除されます。



### 使用上の注意

- ・大きな衝撃や振動、極度の暑さ寒さを避けて下さい。
- ・防水ではないため、液体などにはご注意ください。
- ・お手入れの際は、柔らかく湿らせた布で拭いて下さい。



- 改造はしないでください。
- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Jan