


センサー

EA742DT-1 (平衡含水率センサー)

EA742DT-2 (高温用温湿度センサー)

EA742DT-3 (汎用温湿度センサー)

EA742DT-4 (高精度圧力露点センサー)

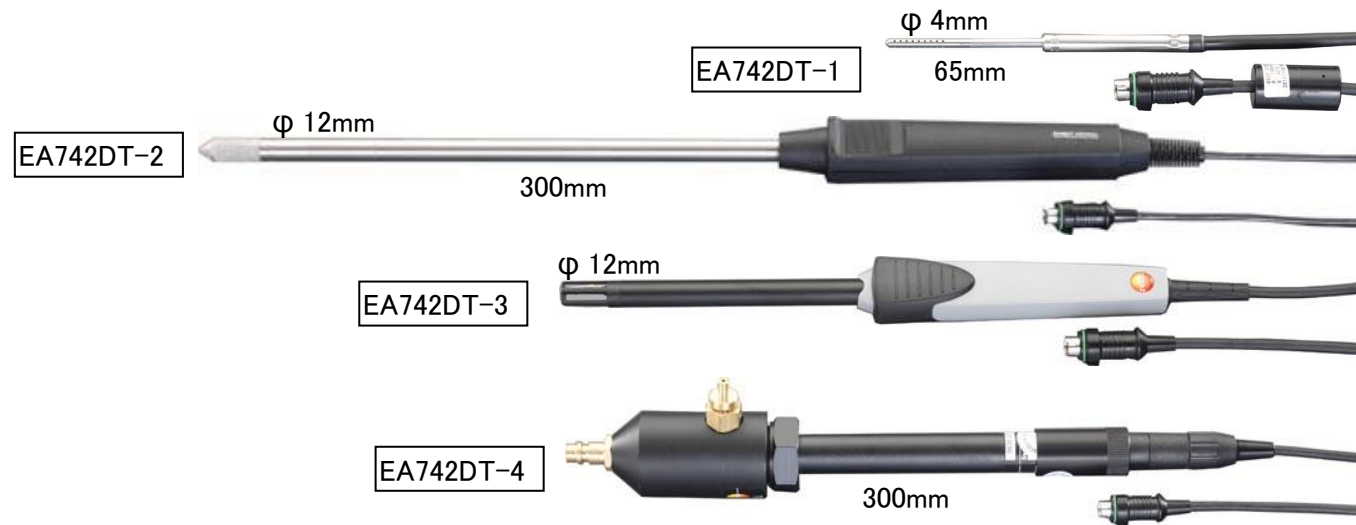

◆適用本体

EA742DT、EA742DS

## 仕様

品番	センサー	測定範囲		
		温度(°C)	湿度(rh)	露点温度(°Ctpd)
EA742DT-1	平衡含水率センサー	0~40°C	0~100%rh	—
EA742DT-2	高温用温湿度センサー	-20~125°C	0~100%rh	—
EA742DT-3	温湿度センサー	-20~70°C	0~100%rh	—
EA742DT-4	高精度圧力露点センサー		0~100%rh	-45~50°Ctpd

品番	センサー	精度		
		温度(°C)	湿度(rh)	露点温度(°Ctpd)
EA742DT-1	平衡含水率センサー	±0.2°C(-10~50°C) ±0.5°C(その他の範囲)	±2%rh(+2~98%rh)	—
EA742DT-2	高温用温湿度センサー	±0.2°C(-10~50°C) ±0.5°C(その他の範囲)	±2%rh(+2~98%rh)	—
EA742DT-3	温湿度センサー	±0.3°C	±2%rh(+2~98%rh)	—
EA742DT-4	高精度圧力露点センサー	±0.4°C	±2%rh	±0.9°Ctpd(+0.1~50°Ctpd) ±1°Ctpd(-4.9~0°Ctpd) ±2°Ctpd(-9.9~-5°Ctpd) ±3°Ctpd(-19.9~-10°Ctpd) ±4°Ctpd(-30~-20°Ctpd)

EA742DT-1…テフロン保護キャップ4つ付

EA742DT-2…耐熱温度140°C

EA742DT-4…-40°Ctpdでの検査証付