


EA742E
(デジタル温度湿度計)

- ハンディタイプで温度湿度同時表示
- MAX/MIN値表示
- HOLD機能付
- °C/F切替表示

(仕様)

- ・温度 -20.0~85.0°C/4.0~185° F
- ・分解能 0.1°C
- ・精度 ±0.5°C/±0.8° F
- ・湿度 5.0~95.0%RH
- ・分解能 0.1%RH
- ・精度 ±3%RH
- ・本体サイズ 73X33X168(H)mm
- ・重量 200g(乾電池含む)
- ・プローブサイズ φ20×220(L)mm
- ・ケーブル長 920mm
- ・電源 9V電池×1個(付属)
- ・電池寿命 120時間
- ・ソフトケース付

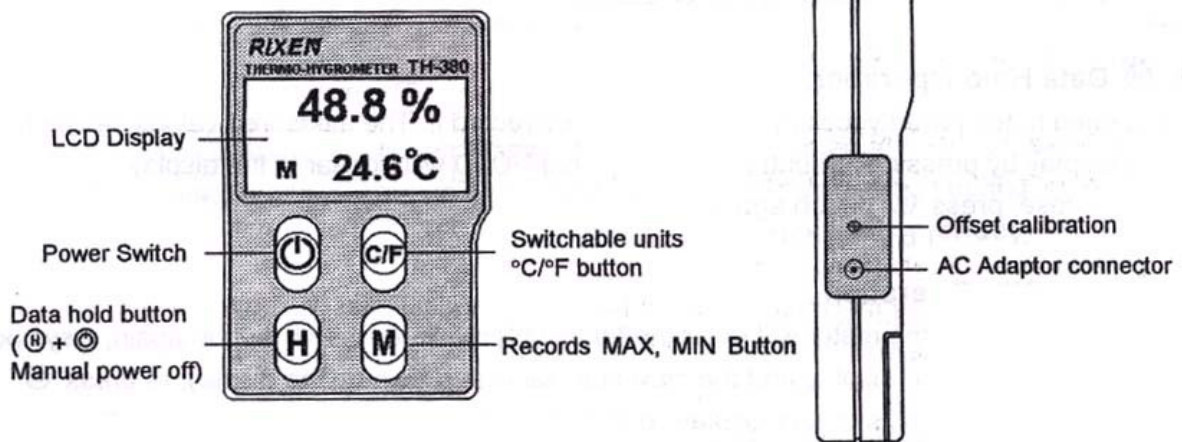

●ソフトケース付

- ケースサイズ
…120(W)×55(D)×240(H)mm
- ベルト掛幅
…60mm

