

EA742EG-7

[時計付]温度・湿度計

■特長


- ★見やすい大型液晶で温度、湿度と時刻を同時に表示します。
- ★内部温度表示、または外部温度表示の切り換えができます。
- ★最高温度・湿度、最低温度・湿度を記憶・表示します。
- ★温度、湿度の状態によって、快適さを3段階に表示します。
- ★卓上、壁掛けいずれもお使いいただけます。
- ★時刻アラーム機能、スヌーズ機能
- ★3m外部温度センサケーブル付

■仕様

- 温度測定範囲…-10.0°C~50.0°C(内部温度センサ)
-50.0°C~70.0°C(外部温度センサ)
- 温度表示分解能…0.1°C
- 湿度測定範囲…20~100%RH
- 湿度表示分解能…0.1%RH
- 測定間隔…約5秒
- 内部温度センサ精度…±1.0°C
- 外部温度センサ精度…±1.2°C(0~50.0°C)
±2.5°C(-30.0~-0.1°C、50.1~70.0°C)
- 湿度センサ精度(25°Cの時)…±5.0%RH(25.0~69.9%RH)
±10.0%RH(70.0~90.0%RH)
- 時計精度…±30秒/月
- 使用温度範囲…-10°C~50°C(結露しないこと)
- 保存温度範囲…-10°C~55°C(結露しないこと)
- 電源…単4形乾電池×2本
- 電池寿命…約1年(アルカリ電池使用時)
- 外部温度センササイズ…測温部：φ6.7mm(金属部：φ5×20mm)
ケーブル：約3m
- サイズ…100(W)×25(D)×120(H)mm
- 重量…約180g(電池含む)
- 付属品…電池(モニター用)



■各部の名称

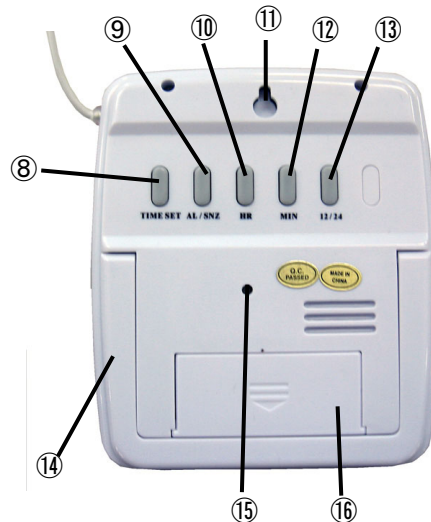

①湿度測定表示

②温度測定表示

③時計表示

④IN/OUT切換ボタン

⑤MAX/MINメモリーボタン

⑥電源ボタン

⑦外部センサー

⑧⑩⑫時間設定ボタン

⑨アラーム設定ボタン

⑪壁掛け穴

⑬12/24時間切換表示ボタン

⑭スタンド

⑮ブザー穴

⑯電池フタ