



製品概要



バックライト機能を省いてお求めやすさを重視したモデル

- 内部センサーで温度・湿度を測定、快適マークとともに表示します。
- 日付と時刻を切り替え表示。スヌーズ機能付き目覚まし機能つき。
- 壁掛け、スタンド、マグネット貼り付けの3通りで設置できます。

※バックライト機能つきデジタル温湿度計 CTH-235

との比較

製品詳細

特長

バックライト機能を省いてお求めやすさを重視したモデル



温度・湿度のほか、日付・時刻（切り替え表示方式）、時報およびアラーム機能つき。

快適表示マークつき




温度と湿度の状態から、4レベルで快適度合いを表示します。

置き方3通り



壁掛け設置、マグネットでの貼り付け設置、卓上スタンド

各部名称

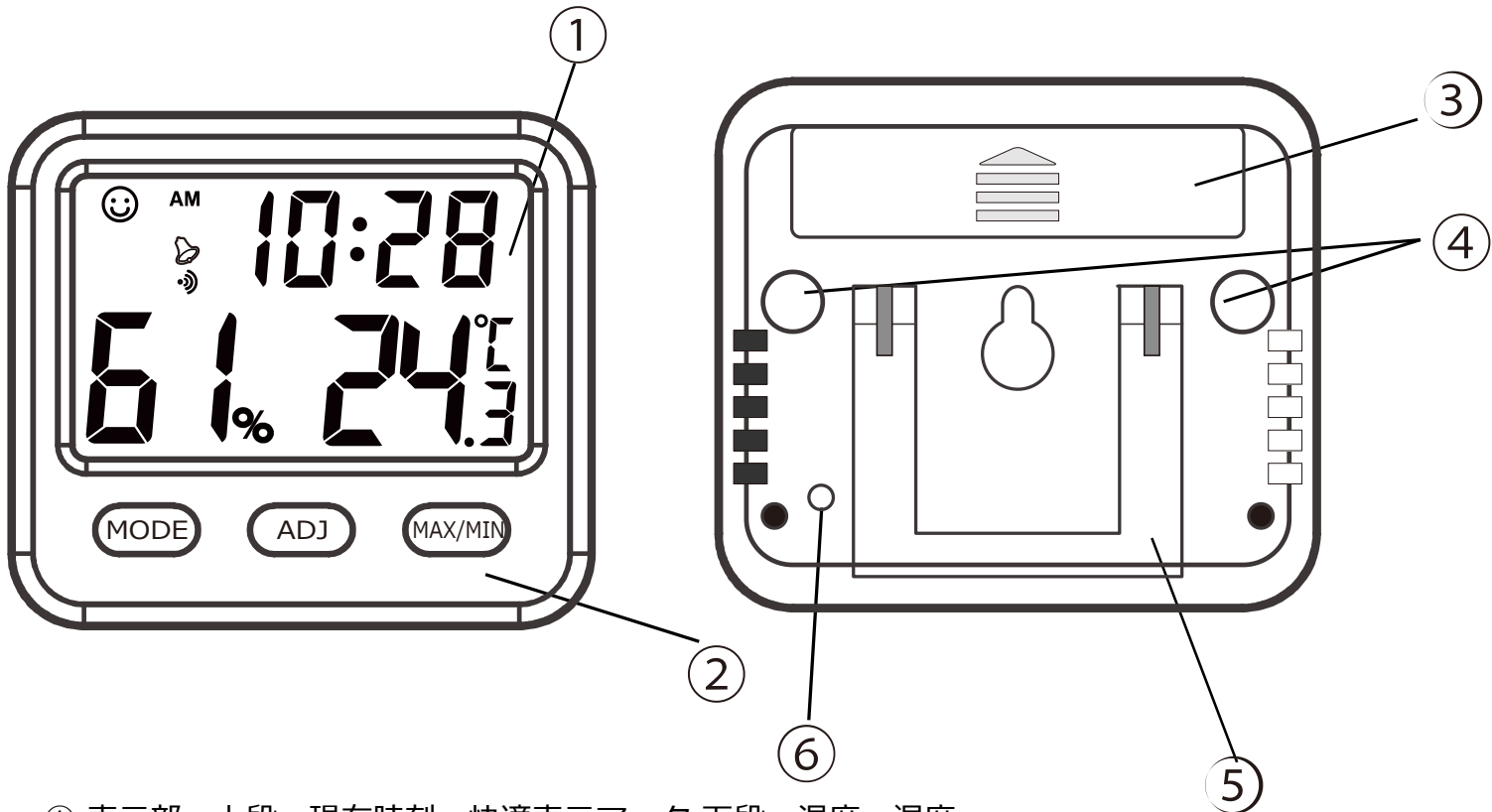

- ① 表示部 上段：現在時刻、快適表示マーク 下段：温度、湿度
- ② 操作ボタン「MODE」「ADJ」「MAX/MIN」
- ③ 電池蓋
- ④ 磁石
- ⑤ スタンド
- ⑥ リセットボタン

仕様

電気的性能

センサータイプ	<ul style="list-style-type: none">● 温度：サーミスタ● 湿度：セラミック抵抗式
測定範囲	<ul style="list-style-type: none">● 温度：-10～+50℃● 湿度：10～90%RH
分解能	<ul style="list-style-type: none">● 温度：0.1℃● 湿度：1%RH
測定精度	<ul style="list-style-type: none">● 温度：±1℃ (0～+40℃)、±2℃ (それ以外)● 湿度：±5%RH (+25℃、40～80%RH)、±8%RH (それ以外)

一般仕様

サンプリング	1回 / 約 10 秒
使用温湿度	-10 ~ +50 °C、10 ~ 90%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	-10~+50°C、10 ~ 90%%RH以下（但し、結露のないこと）
寸法	約 W 80 × H 70 × D 21 mm
重量	約 64 g（電池含む）
電源	単4形乾電池 × 1本
電池寿命	約1年間
付属品	取扱説明書
校正	可
JAN	4983621300284