

主な仕様

省スペース型
CTL-02



(EA742GB-43)

防水型
CTL-03



センサータイプ	サーミスタ	
測定範囲	-20℃～+70℃	
分解能	0.1℃	
精度	±1℃ (0℃～40℃) ±2℃ (-20℃～-0.1℃、40.1℃～70℃)	
ログタイプ	繰り返し使用	
本体記録可能ポイント	最大 346 件 *1	
測定間隔	10 / 60 / 180 分	
出力形式	画像 / PDF / CSV	
使用温湿度	-20℃～+70℃、5%RH～90%RH (但し、結露のないこと)	
保存温湿度	-30℃～+80℃、5%RH～90%RH (但し、結露のないこと)	
防水性能	なし	IPX7 準拠
対応 OS	iOS 7.0 以上、Android4.0 以上 *2	
本体サイズ	約 W38×H38×D11 mm*3	約 W60×H35×D14 mm*3
質量	約 14 g (電池含む)	約 22 g (電池含む)
電源	CR2032 リチウム電池 ×1 個 *4	
電池寿命	約 12 ヶ月 *5	
付属品	クイックスタートガイド、 ケースオープナー、 CR2032 リチウム電池 ×1 個	クイックスタートガイド、 CR2032 リチウム電池 ×1 個
JAN	4 983621 228076	4 983621 228083

- *1 ログ間隔を 180 分に設定した場合、約 43 日間記録可能です。
- *2 対応 OS バージョンについての詳細は弊社 HP にてご確認ください。
- *3 プラグ部を除く
- *4 本器に付属の電池は試作品です。初めてご使用いただく際には必ず新しい電池と交換してください。
- *5 ログ間隔を 60 分に設定し、100 件のデータを 1 日に 3 回ダウンロードの場合。(使用頻度、使用状態により電池の寿命は変わります。)

通信ネットワークについて：●アプリのダウンロードやデータのメール送信、アプリ内での取扱説明書ダウンロードなどの操作時に、スマートフォン側で通信ネットワーク環境が必要です。携帯電話網を含むインターネット経由での通信においては、利用契約や通信料がかかります。これらの設置や維持にかかる費用は製品に含まれていません。お客様自身でご用意ください。

- ・ Apple、Apple ロゴ、iPad、iPhone、iPod touch は米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。
- ・ Android および Google Play は、Google Inc. の商標または登録商標です。
- ・ 上記以外の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

CUSTOM 株式会社カスタム

本社 / 関東支店 〒101-0021 東京都千代田区外神田 3-6-12
TEL:03-3255-1117 (代表)
FAX:03-3255-1137

関西支店 〒542-0081 大阪市中央区南船場 1-6-12
ブルーク長堀橋ビル 6F
TEL:06-6262-9950 (代表)
FAX:06-6262-9951

お問い合わせ先

本器及びアプリの仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
写真の色は印刷のため、実際の製品の色と多少異なる場合があります。
また、本パッケージに掲載の画面はハメコミ合成です。
本リーフレットの記載内容は 2016 年 5 月現在のものです。
© 2016 CUSTOM Corporation Printed in Japan 170102

リーフレット管理用



4 983621 960105

CUSTOM

① スタートボタンで
記録開始



② 一緒に
入れて記録



③ スマホに
つないで



④ 温度データを
ダウンロード!

ログみ〜る[®] E J

スマートフォン用 イヤホンジャック 温度ロガー



省スペース型
CTL-02



防水型
CTL-03

製品にスマートフォンは含まれません。画面はハメ込み合成。



倉庫の温度管理
温室



原寸大

折りたたみ式

CTL-02 省スペース型

測定範囲：-20~+70℃

記録データは 手間なく活用。

保管・輸送・生育業務に
心強い味方！

シンプル操作で 最長43日間*の 温度を記録。

*180分間隔の場合




記録間隔を選んで
※上図はCTL-02。CTL-03はボタン式



STARTを押すだけ。

イヤホンジャックに 本体を繋いで 温度記録をスマホに ダウンロード。

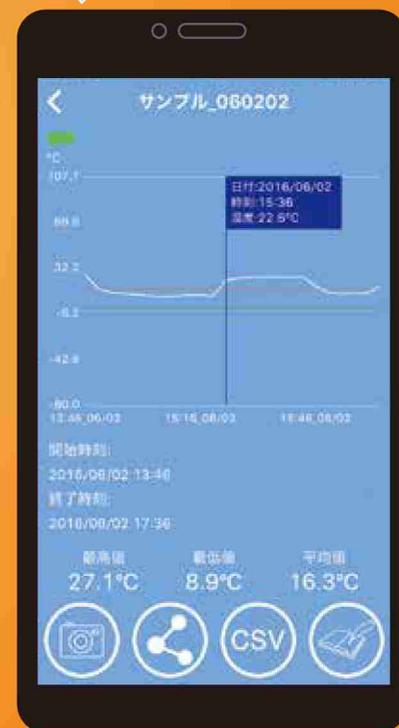

リスト表示例

グラフ表示例



食品の
温度管理

(EA742GB-43)

CTL-03 防水型

IPX7 準拠

測定範囲：-20~+70℃



原寸大

折りたたみ式

一緒に
入れて記録



倉庫の温度管理



ファイルの種類を選んで
メールで送れます。


PDFファイル

CSVファイル

画像ファイル

PCの表計算ソフトに取り込める
CSVファイルにも対応

使い終わったら
データを消去して
繰り返し使えます。

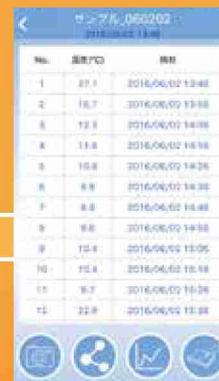

専用アプリ
TLT
無料



App Store
からダウンロード



Google Play
で手に入れよう

IPX7：水深1mに30分間浸しても、浸水しない保護性能

それぞれの画面はハメコみ合成です。スマートフォンの画面は、Android機器で本製品を接続した場合の表示例です。