


コネクトハブ


セルラーモデル

【取扱説明書】

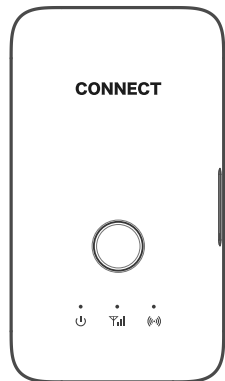


ご利用のイメージ-----1

CONNECT Hub Cellular model (コネクトハブ セルラー モデル) は、Bluetoothセンサー製品またはWi-Fi製品からのデータをLTE Cat.M1通信網を介してコネクトサービスにつなぐゲートウェイ製品です。

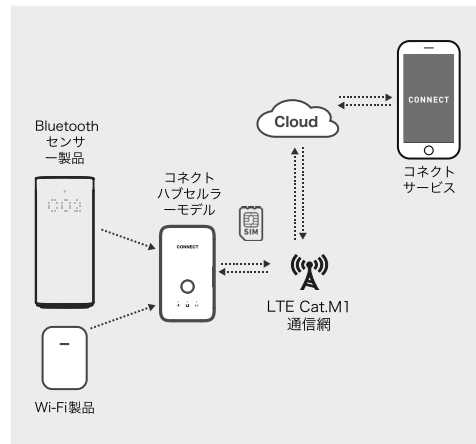

サービスご利用までの手順-----2

- ① 製品をAC100Vのコンセントに差し込み、電源ランプとモバイル通信ランプが青点灯、その他通信ランプが青点滅していることを確認する

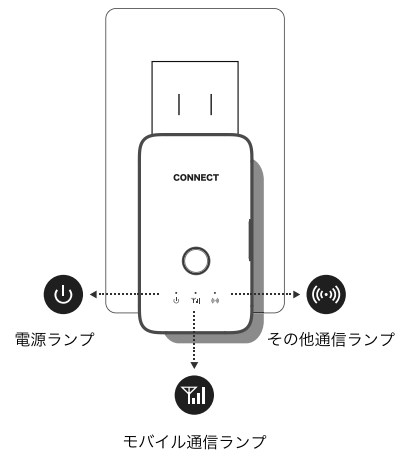


サービスご利用までの手順-----3

- ② アプリストアから、コネクトアプリをダウンロードする



 - ③ コネクトアプリのインストールと新規会員登録後、製品登録を行う



安全にお使いいただくために ----- 4

▲ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があります。

- 異臭、発熱、発煙などの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、販売店までご相談ください。
- 病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。
本製品の電波で医療機器(ペースメーカーなど)や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- 分解、変形、加熱、火にいれるなどしないでください。
- ACコンセントに完全に差し込んでください。
- AC100V(50/60Hz)以外のACコンセントには、絶対にプラグを差し込まないでください。
海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。
- 濡れた手でACコンセントの抜き差しや水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショートの原因となります。

ご利用上の注意 ----- 5

ご利用にあたり、下記注意事項及び免責事項をよくご確認ください。

<注意事項>

- 本製品は、無線でデータ通信を行います。設置場所によっては電波が届かない、他機器に電波影響を与える、または他機器から電波影響を受ける可能性があるため、設置場所での電波の安全利用規定がある場合その規定にしたがって設置及び利用してください。
- 設置場所によっては落下の恐れがありますので、必ず設置後に確認を行ってください。
- 本製品を浴室内等、湿気が多い場所や水のかかる可能性がある場所でのご利用は故障の原因となりますので、設置しないでください。

<免責事項>

- 購入後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、その他の天災地変、公害、塩害等による故障及び損傷
- 使用上の誤り、または自己修理、分解、改造などによる故障及び損傷
- 落下による紛失、故障及び損傷

製品仕様 ----- 6

製品名	CONNECT Hub Cellular model コネクトハブ セルラーモデル
型番	CON2-JP
電源	AC100V 50/60Hz
消費電流	Max0.2A
動作環境	温度：-10℃～40℃ 湿度：10%～90%
外部通信	LTE Cat.M1
内部通信	Wi-Fi 2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n) Bluetooth® version 4.2
通信認証	  D204144217  217-204144
主な外形素材	難燃性 ABS
外形寸法	41mm(W)x72mm(H)x23mm(T) ※差込部除く

Designed by Encored Japan in Tokyo Assembled in Korea

保証書 ----- 7

<お客さま記入欄>

ご住所	〒 _____
(ふりがな) お名前	_____ 様
電話番号	(_____) _____

<保証規定>

- お客さま記入欄のすべての項目を記入してください。
- お買い上げ時の領収書など、購入が証明できる書類を添付してください。
- 購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざん等がある場合、保証書及び保証は無効となります。
- 本保証規定は、取扱説明書や製品パッケージ、製品に記載された使用方法や注意事項に従って正常な使用、またそれに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定にもとづきお買い上げ日から1年間無償修理又は無償交換を行うことをお約束するものです。