


コネクトセンサー

CO2モデル


【取扱説明書】

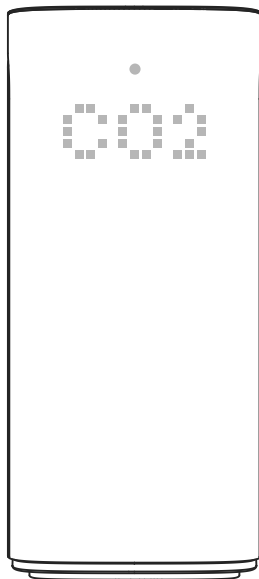

ご利用前の確認事項 1

CONNECT Sensor CO2 model(コネクトセンサーCO2モデル)は、室内の換気状態を示すCO2濃度と温度・湿度を測定することができるセンサー製品です。


【同封品確認】

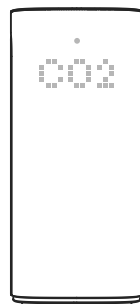

製品1個



 製品固定用 - 両面テープ2枚




USB Type - Cケーブル1個

※ USB電源変換用ACアダプターは、同封されていません。

サービスご利用までの手順 2

- ① 製品にUSB Type-Cケーブルをつないで、USBから電源を供給する

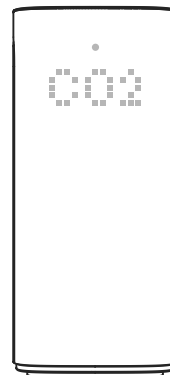

USB Type-C



サービスご利用までの手順 3

- ② LED状態表示ランプとセンサー情報表示を確認する

<状態表示LED>

緑点灯： 360ppm~ 999ppm
黄点灯： 1000ppm~ 1499ppm
赤点灯： 1500ppm~ 1999ppm
赤点滅： 2000ppm~ 5000ppm

<センサー情報表示LED>

CO2 濃度、温度、湿度を順次表示
※ バッテリー容量が20%以下の時、バッテリー残量表示
※ センサー情報表示LEDが表示されない場合は、製品底面にあるボタンを押してください。

※ 本製品をコネクトサービスで利用するためには別途コネクトハブ製品が必要となります。

安全にお使いいただくために.....4

警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性があります。

- 異臭、発熱、発煙などの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止し、販売店へご相談ください。
- 病院や航空機内など、電波使用を禁止されている場所では本製品を使用しないでください。本製品の電波で医療機器(ペースメーカーなど)や電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。
- 充電、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。
- 濡れた手でUSBプラグの抜き差しや水につけたり、水をかけたりしないでください。感電やショートの原因となります。

ご利用上の注意.....5

ご利用にあたり、下記注意事項及び免責事項をよくご確認ください。


<注意事項>

- 本製品は、無線でデータ通信を行います。設置場所によっては電波が届かない、他機器に電波影響を与える、または他機器から電波影響をうける可能性があるため、設置場所での電波の安全利用規定がある場合その規定にしたがって設置及び利用してください。
- 落下及び外部衝撃によりCO2センサーが故障することがありますのでご注意ください。
- 製品固定用の両面テープをはがす時は塗装面などをはがしてしまうことがあるのでご注意ください。
- 本製品を浴室内等、湿気が多い場所や水のかかる可能性がある場所に設置しないでください。故障の原因となります。

<免責事項>

- 購入後の輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
- 火災、地震、水害、その他の天災地変、公害、塩害等による故障及び損傷
- 使用上の誤り、または自己修理、分解、改造などによる故障及び損傷
- 落下による紛失、故障及び損傷

製品仕様.....6

製品名	CONNECT Sensor CO2 model コネクトセンサー CO2モデル
型番	SEN2-JP
電源	USB Type-C ※400mAhバッテリー内蔵
動作環境	温度：-10℃~40℃ 湿度：10%~90%
CO2濃度測定範囲	360ppm~5000ppm
外部通信	Bluetooth® 5.0 (4.2互換性)
通信認証	 217-204134
主な外形素材	ポリカーボネート
外形寸法	45mm(W) x 102mm(H) x 43mm(T)

Designed by Encored Japan in Tokyo Assembled in Korea

保証書.....7

<お客さま記入欄>

ご住所	〒	—
(ふりがな) お名前		様
電話番号	()	—

<保証規定>

- お客さま記入欄のすべての項目を記入してください。
- お買い上げ時の領収書など、購入が証明できる書類を添付してください。
- 購入が確認できない場合や、記入漏れ、改ざん等がある場合、保証書及び保証は無効となります。
- 本保証規定は、取扱説明書や製品パッケージ、製品に記載された使用方法や注意事項に従って正常な使用、またそれらに記載された条件下での使用のもとで本保証書記載の保証期間中に故障が発生した場合、本規定にもとづきお買い上げ日から1年間無償修理又は無償交換を行うことをお約束するものです。