

EA743CP アネモメーター




センサー伸縮継手内蔵
現場での使い勝手がバツグン

- ケーブル巻取り機構内蔵伸縮センサープローブ
 - …高所測定も即対応
 - …互換性を持つセンサープローブでメンテナンス良好

[可変型センサープローブ]

ソフトケース付

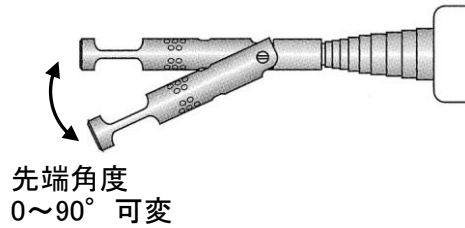

被測定流体	正常な空気(空気以外の場合は、補正が必要です)	
風速	測定範囲	0.05~9.99、10~40m/s (2レンジ自動切替)
	精度	±(3%+0.05)m/s、±(3%+0.1)m/s at 23°C
	応答速度	2秒/90%
温度	測定範囲	0.0~80.0°C(分解能:0.1°C)
	精度	±0.5°C
	応答速度	20秒/90%
本体使用環境	+5~+40°C	
電源	交直両用(内蔵ニッケル水素充電式バッテリーと専用ACアダプター)	
連続使用时间	約6時間	
充電時間	約4時間	
サイズ/重量	80(W)×150(H)×42(D)mm/450g	
センサープローブ	先端:φ 10mm、伸縮範囲:200~1,100mm、ケーブル:1.5m	
付属品	本体、センサープローブ、ACアダプター、センサ保護キャップ、ソフトケース	

センサープローブ

