

狭い箇所や高所の直接目の届かないところを手元で確認できる。

工業用内視鏡

スネークスコープ

SS-10

4.3型の見やすい
カラー液晶
ディスプレイを採用

カメラケーブルを
本体に収納できる！

※実寸大

CUSTOM



4.3 型の見易い カラー液晶 ディスプレイを採用

ズーム機能、画面の明るさを調整する機能の他、4段階の表示画面回転機能付き



カメラケーブルを本体に収納できる！

本体側面が開閉することでカメラケーブルをすっきりと収納することができます。



水がかかっても安心なIP67準拠の 防水カメラケーブル


カメラケーブル先端には明るさを8段階で調節可能なLEDライトを標準装備。

※本体部は防水構造ではありません。



ケーブル先端に取り付ける アタッチメントパーツ3種付属

パイプ内に落した部品を磁石やフックを使って回収することができます。ミラーアタッチメントはカメラレンズ部側面を観察するのに便利です。

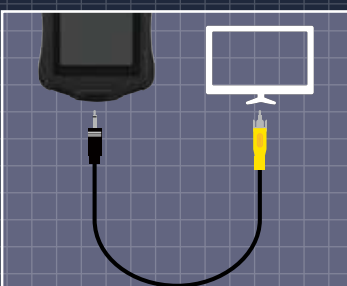

ビデオケーブル付属

お手持ちのモニターに繋ぐことで、さらに大きな画面に映像を出力する事が可能です。



収納ケース付属

アタッチメントなど細かな部品をしまえるポケットと、ベルト等に取り付けられるベルトループ付き。

表示部	4.3 型 カラー液晶ディスプレイ
センサー	CMOS センサー
カメラ解像度	640×480 ピクセル
焦点距離	30 ～ 80 mm
視野角	45 ± 5°
カメラケーブルサイズ	φ8 mm (最大直径)、長さ 約 1125 mm
最小ケーブル曲げ半径	約 30 mm
防水性	IP67 準拠 (カメラケーブル部、接合部除く)
寸法	約 180 × 36 × 89 mm (カメラケーブル除く)
重量	約 320 g (電池含まず)
使用温湿度	-10 ～ +50 °C、15 ～ 85 %RH (但し、結露のないこと)
保存温湿度	-10 ～ +60 °C、15 ～ 85 %RH (但し、結露のないこと、電池を含まず)

電源	単 3 形乾電池 × 4本
電池寿命	約 7 時間 (アルカリ電池使用時) *1
付属品	アタッチメント (マグネット、ミラー、フック)、 ラバーリング、ビデオ出力ケーブル、 収納ケース、取扱説明書
JAN	4 983621 910506

*1: アルカリ乾電池使用時。使用頻度、使用状態により電池の寿命は短くなります。

製品情報はこちらからも確認できます。



< お問い合わせ先 >

株式会社カスタム <https://www.kk-custom.co.jp>

本社／関東支店
〒101-0021 東京都千代田区外神田3-6-12
TEL : 03-3255-1117 (代表) FAX : 03-3255-1137

関西支店
〒542-0081 大阪市中央区南船場1-6-12
ブルーク長堀橋ビル6F
TEL : 06-6262-9950 (代表) FAX : 06-6262-9951

・仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
・製品の特長を分かりやすく伝えるために、合成画像やハメコミ画像を使用しています。
・また、印刷の関係で実際の製品と色が若干異なる場合があります。
・本リーフレットの記載内容は 2018 年 11 月現在のものです。
©2018 CUSTOM Corporation Printed in Japan 181101

< リーフレット管理用 >



4 983621 960334