

EA750FT-51 マグネットピックアップ[カメラ付] 取扱説明書


この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意


⚠ 注意

- ・当製品は、画面を見ながら、ねじや部品をマグネットと爪を使用して拾い上げる工具です。用途外の使用はしないでください。
- ・医療用途や人体への使用はできません。
- ・当製品のカメラは、作業時に画面を見ながら確認をする為のもので、静止画や動画は撮影ができません。また、外部出力もできません。
- ・長期間使用をしない場合は、電池を外して保管してください。
- ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

①パッケージに入った状態でトリガーを引かないでください。

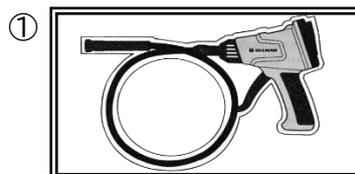

②ケーブルを曲げる際は、半径180mm以上にしてください。
ケーブルを90°以上曲げないでください。
爪の機能に異常が生じる場合があります。

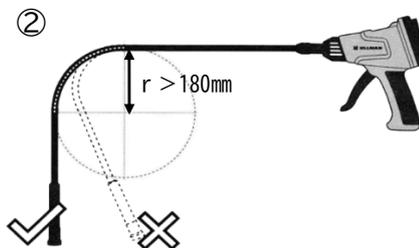


③本体付近と先端部の近くではケーブルは曲げないでください。



④先端部が表面の固い部分に押し付けられている時は、トリガーを引かないでください。
爪が破損するおそれがあります。




⑤先端部は防水性能がありますが、長時間や頻繁な水中への投入はしないでください。
本体に水気が入らない様に注意してください。
水中へ投入した場合、水分を拭取り、水分が残らないようにして保管してください。

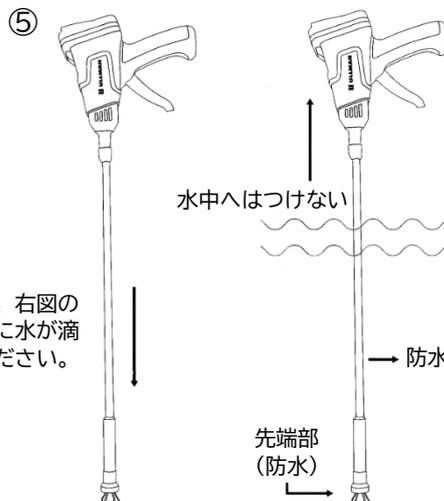

水中に投入した場合は、右図のように吊るして、本体に水が滴り落ちるのを防いでください。


■各部名称

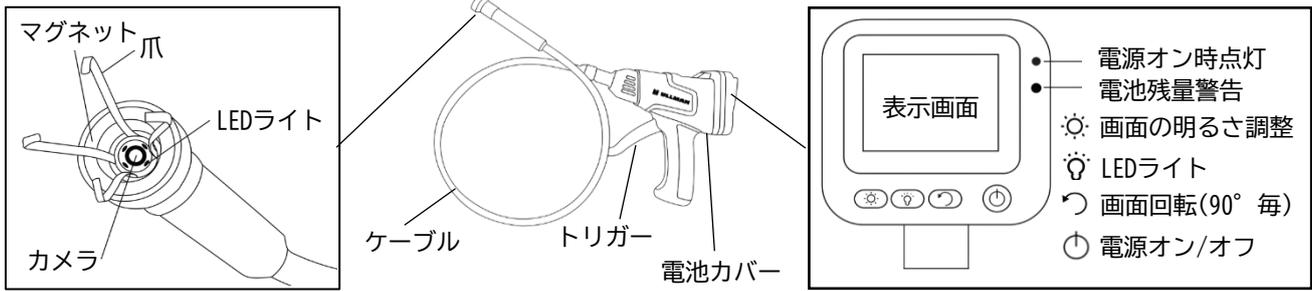


■使用方法



① 製品を外箱より取ります
(トリガーを引かない様に
注意して取ります)

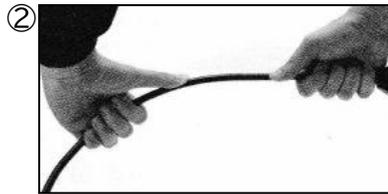

② ケーブルを伸ばします
(トリガーを引く前に行う)

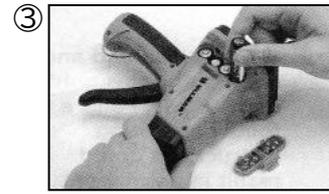


③ 極性に注意して、
電池を挿入します
(単3電池×4本)




④ 電源オン(長押し3秒)
(電源オフ(長押し3秒))



⑤ 画面の明るさ、
LEDライト(6段階)、
を調整します

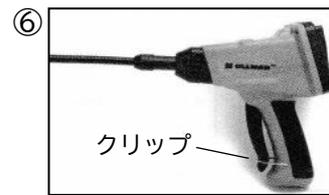

⑥ クリップ
トリガーをクリップで
固定すると、カメラに
爪が映らなくなります

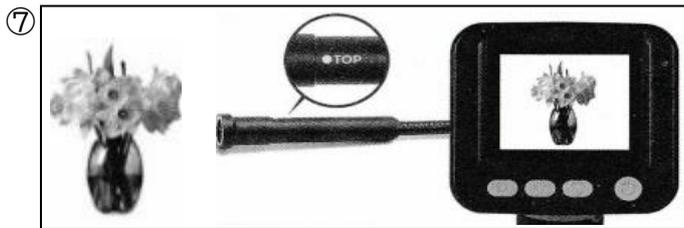

⑦ ケーブルを曲げると、表示画面の向き
がズれる場合があります。その場合、
ケーブル先端部の「●TOP」マークを
上にして、表示画面の向きと同じにな
るようにしてください。

※電源をオフにすると、画面の明るさ、LEDライトは初期の状態に戻ります。
長期間使用をしない場合は、電池を外して保管してください。

■仕様

電源	単3電池×4本(付属)	ケーブル長	813mm
先端径	φ20mm	画面サイズ	3インチ
光源	LED球(6段階調整可)	解像度	640×480
マグネット引張力	約1.8kg	爪	4本爪
本体サイズ	177×86×178(H)mm (ケーブルを除く)	防塵/防水性能	IP67(先端部のみ)
		重量	625g