

THANKO

配管内視鏡 Premier 共通 取扱説明書

v21.11 y



このたびは本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この商品を安全に正しくお使いいただくために、お使いになる前に
この取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
お読みになった後は、お手元に置いて保管してください。

はじめに

配管用工業内視鏡カメラシステムは水道管や細いパイプの中などを観察、撮影するための機械となりますのでそれ以外の使用方法でのご使用はおやめください。

WARNING

- ・配管用工業内視鏡カメラシステムは防水仕様となっておりますが著しくゴミやがれきの多いところにおいて使う設計とはなっておりません。ゴミやがれきの多いところでは必ずゴミをあらかじめ取ってからお使いください。

本気を使いゴミを撮るといことは絶対にやめてください。カメラ先端部の損傷や水侵入の原因となります。

上記の事から水の侵入などがあった場合は保証対象外となります。

- ・製品のケーブル部およびカメラ部は防水となっておりますがバッテリーパックやモニター、それらに付随するケーブル類は防水仕様ではありません。雨や水のかからないようにご使用下さい。

ご使用後はきちんとケーブルに付着した水を拭き取ってからケースにしまってください。

- ・製品の使用可能なパイプ径は 25 ～ 120mm となります。また、直角 90 度での使用に関してはパイプの最低径が 50mm 以上必要となります。50mm 以下の箇所を通すことは出来ませんのであらかじめご了承ください。

■内容品

内容品がそろっているかご確認ください。



①本体

②先端カメラ

③ACアダプター

④リモコン

⑤カメラOリング2個

⑥カードリーダー

⑦SDカード8GB

⑧ボール型アタッチメント

⑨羽型アタッチメント


⑩マイク

⑪T型六角レンチ(アタッチメント固定用)

■各部名称



コントロールボックス

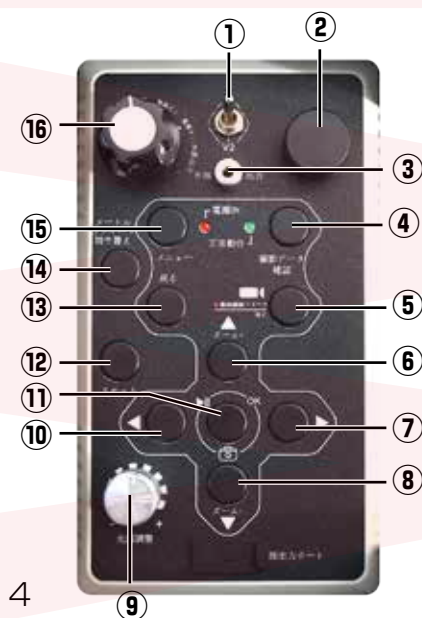

① AV切替スイッチ(※V1のみ使用します)

② 使用しません。

③ ビデオ出力ポート

④ 動画確認ボタン

⑤ 動画録画スタート/停止ボタン

⑥ ズームアップボタン

⑦ 音量プラス/選択ボタン

⑧ ズームダウンボタン

⑨ ライト光量調整ダイヤル

⑩ 音量マイナス/選択ボタン

⑪ 静止画撮影/確認ボタン

⑫ メーターカウンタリセットボタン

⑬ もどるボタン


⑭ メートル・フィート切替ボタン

⑮ メニューボタン

⑯ 電源ダイヤル


■充電方法

コントロールボックス側面

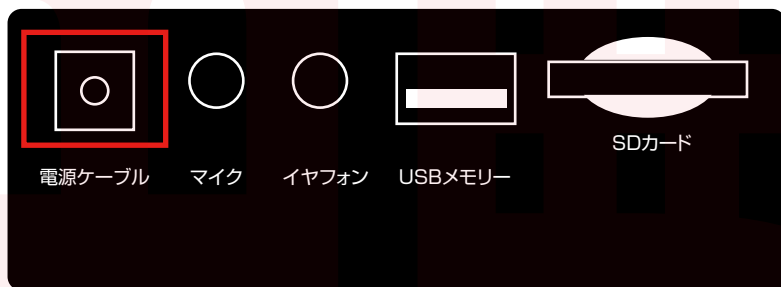

1.コントロールボックス側面にある【電源ケーブル】のポートに、付属のACアダプター端子を差し込みます。

2.電源ダイヤルを【充電】に合わせます。

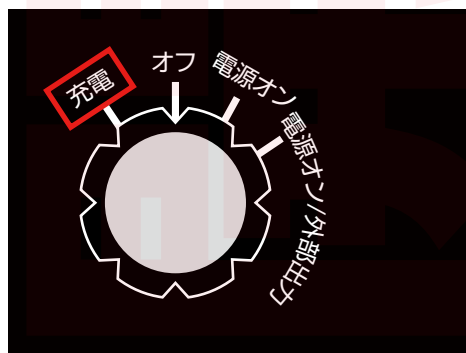

3.ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。ACアダプターのLEDランプが赤に点灯し、充電が始まります。

4.ACアダプターのLEDランプが緑に変われば充電は終了です。電源プラグを抜いてください。




■電源のオンオフ

1. カメラケーブルの先端にカメラを取り付けます。




2. コントロールボックスにある電源ダイヤルを【電源オン】に合わせます。

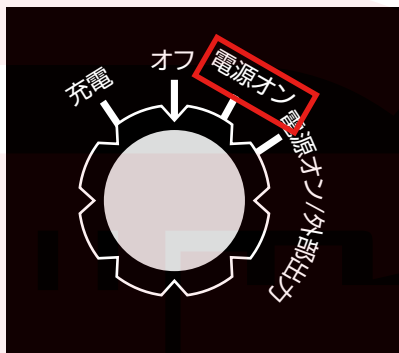

3. モニターが起動します。数秒後にカメラの映像が表示されます。



4. 使用を終了する場合は、電源ダイヤルを【オフ】に合わせてください。

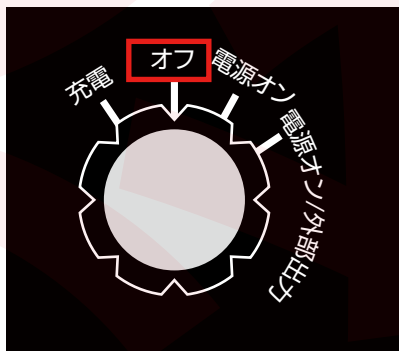


■動画の撮影

1. SDカードかUSBメモリ(別売)を用意します。

SDカードを使用する場合、コントロールボックス側面のSDカードスロットに、SDカードを差し込みます。SDカードの印刷面が下になるように入れてください。

USBメモリを使用する場合、コントロールボックス側面のUSBメモリポートに差し込んでください。

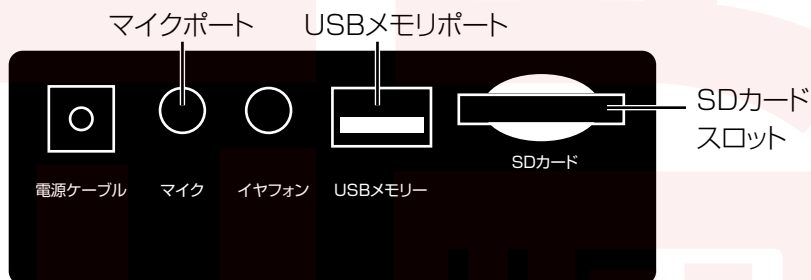

2. 音声も録音する場合は、マイクポートに付属のマイクを差し込んでください。

3. ●動画録画スタートボタンを押します。

録画中表示されます




4. 録画をストップする場合は、再度●動画録画スタートボタンを押してください。

■静止画の撮影

1.SDカードかUSBメモリ(別売)を用意します。

SDカードを使用する場合、コントロールボックス側面のSDカードスロットに、SDカードを差し込みます。SDカードの印刷面が下になるように入れてください。

USBメモリを使用する場合、コントロールボックス側面のUSBメモリポートに差し込んでください。

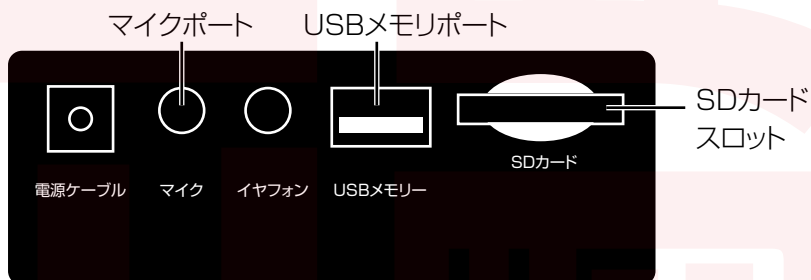

2.静止画撮影/確認ボタンを押します。モニター画面中央にカメラマークが表示され、静止画を1枚撮影します。



■ズーム・ライトの明るさ調整

○ズーム

ズームアップボタンを押すとカメラの映像が最大8倍まで拡大されます。

拡大された画像を元に戻す場合はズームダウンを押します。(等倍以下のサイズに縮小することはできません)

ズームアップ
(拡大)

ズームダウン
(縮小)



○ライトの明るさ調整

ライト光量調整ダイヤルを回すことで、無段階でカメラ先端部のLEDライトの明るさを調整することができます。一番左まで回すとライトはオフになります。

ライト光量調整
ダイヤル



■撮影データの確認

○動画のデータ確認

動画確認ボタンを押すと、撮影した動画の一覧が表示されます。

左右のボタンで選択し、再生ボタンを押すと動画が再生されます。



・メニューボタン…データ削除

・静止画撮影ボタン…動画再生・停止・決定

○静止画のデータ確認

静止画撮影/確認ボタンを3秒ほど長押しした後に指をはなすと、撮影した静止画の一覧が表示されます。

上下のボタンで選択し、再生ボタンを押すと静止画が全面表示されます。



・メニューボタン…データ削除


・静止画撮影ボタン

長押し…一覧表示

短く押す…再生・決定

■メニュー画面

メニューボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

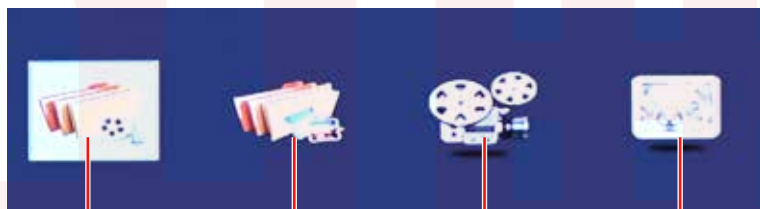

動画データの確認

録画設定

システム設定

静止画データの確認

P.10参照


録画設定

- 録画の自動保存…5分ごと/15分ごと/30分ごと
録画データの長さを設定します。
- 録音…オン/オフ 音声を録音するかどうかを設定します。
- 映像方式…NTSC/PAL 日本ではNTSCが使用されています。
- マイク音量…マイクの音量を設定します。左右の選択ボタンで変更します。
- 時刻表示…オン/オフ 録画したデータに時刻を入れるか入れないかの設定です。

システム設定

- 画面調整…輝度/コントラスト/彩度/リセット
画面の各項目の調整が可能です。左右の選択ボタンで変更します。
- 音量…音量の調整が可能です。左右の選択ボタンで変更します。
- 言語…メニューなどの言語表示の設定が可能です。日本語が標準となります。
- 日時設定…日時の設定を行います。
- 工場出荷状態にリセット…設定を工場出荷状態に戻します。
- フォーマット…SDカードをフォーマットします。
- システム更新…本体のファームウェアを更新します。使用しません。
- バージョン情報…本体のファームウェアのバージョンを表示します。

■リモコン

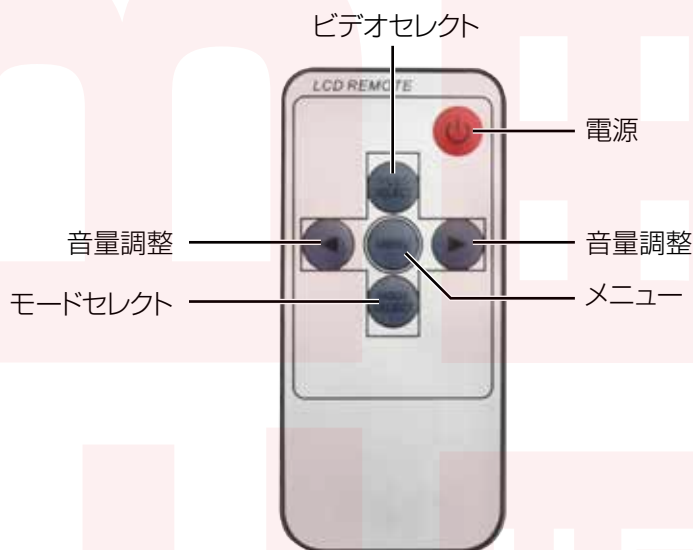

ご使用前に電池カバー内についている透明シートを外してください。

各種ボタンについて

電源ボタン…電源ダイヤルが【電源オン】の状態で、画面表示のオンオフが可能

ビデオセレクト…入力切替(使用しません)

音量調整…音量の調整が可能

モードセレクト…4:3/16:9 画面の比率変更が可能

メニュー…各種設定が可能

- ・明るさ…画面の明るさの調整
- ・コントラスト…画面のコントラストの調整
- ・カラー…画面の彩度の調整
- ・スケーリング…4:3/16:9 画面の比率変更が可能
- ・反転…画面の反転、回転の設定
- ・日文…メニュー画面の言語表記設定

■アタッチメントの取付



ボール型アタッチメント

1. T型六角レンチでアタッチメントのネジを緩めます。
2. 先端カメラにアタッチメントを通し、T型六角レンチでネジを締めます。



羽型アタッチメント

1. T型六角レンチでアタッチメントのネジを緩めます。
2. アタッチメントにある矢印の方向にカメラを通し、T型六角レンチでネジを締めます。



■メーターカウンターについて

メーターカウンター付きモデル

CARPSC21 (20mモデル)/CARPSC31 (30mモデル)/CARPSC41 (40mモデル)/CARPSC51 (50mモデル)

の補足説明となります。

※上記以外のモデルはボタンを押しても反応しません。

ケーブルを引き出す事で自動的にモニター上に距離が表示されます。メートル/フィート切り替えボタンを押すと、表示が変更できます。リセットボタンを押すと表示がリセットされ0(ゼロ)になります。



メーター表示



仕様

サイズ	幅 500× 高さ 430× 奥行き 180 (mm)
重量	10.2kg
カメラ先端径	23Φ
ケーブル	20/30/40/50m (ケーブル径 5.0Φ)
ピントが合う距離	20mm ~ (パンフォーカス)
視野角	120 度
カメラガラス素材	サファイヤガラス
動作温度	温度：10℃～ 50℃ 湿度：30%RH～ 90%RH
光源	白色 LED12 灯
防水性	IP68 20m 防水 (カメラおよびケーブル部)
表示部	7 インチカラー液晶ディスプレイ
電源	モニター部 (本体ケース)：AC100・50～60Hz (入力) /DC12V 1000mA (出力) ケーブル部：DC12V (本体ケースより供給)
バッテリー	リチウムイオンバッテリー
連続駆動時間	5 時間
充電時間	5 時間
解像度	静止画：720×576/ 動画：720×576 30fps
対応 SD カード	SD カードまたは USB フラッシュメモリ (32GB)
保証期間	1 年間

※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。

※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。

※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。

※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。

オプションについて

本製品にはオートレベリング機能のついたカメラ先端部他、多数のアタッチメントなどのオプションをラインナップしております。

また各種ケーブル、カメラのみの販売もしております。

詳しくはお問合せください。

【製品サービス保証書】

この度は弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

保証期間内にお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載の保証規定に従い、修理を実施いたしますので、お買い求めの販売店様に本保証書を添えてお申し出下さい。保証期間内につきましては無料で修理いたします。尚、やむを得ず郵送を必要とされる場合には、販売店様までの送料をご負担頂くようお願い申し上げます。

※本保証書は再発行をいたしませんので、大切に保管して下さい。

※本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証期間内でも次の様な場合は有償修理となります。

- ・本保証書をご提示されない場合
 - ・本保証書の所定の事項の未記入、字句を訂正されたもの及び販売店・社印または社名または社名の未記入の場合
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ・使用者側での輸送、移動時の落下など、お取り扱いが不適当なため生じた故障及び損傷
 - ・説明書に記載の使用方法及び注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障及び損傷
 - ・改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障及び損傷
 - ・他の機器との接続が原因で本製品に生じた故障及び損傷
- ※本製品の故障またはその使用中に生じた直接または間接の損害（データ損失を含む）につきましては、弊社はその責を負いません。

不具合と思われる症状が発生した場合などは、下記へご連絡ください。

03-3526-4321 月～金 10:00～18:00となります。

サンコー株式会社精密機器営業サポート部

〒101-0023 東京都千代田区神田松永町19 秋葉原ビルディング8階

TEL 03-3526-4321 FAX 03-3526-4322 URL <http://www.thanko.co.jp/>

記載内容に不備がある、記載内容と相違がある場合、最新マニュアルを公開している場合がございます。
ダウンロードページをご確認ください。

<http://www.thanko.jp/download/>

製品名	配管用内視鏡スコープpremierシリーズ
シリアル番号	
※販売店	
※お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より 1 年間

※販売店名、お買い上げの記入のない保証書は無効となり、無料修理はできなくなります。

ふりがな	
ご氏名	
E-Mail	
ご住所	〒
	電話番号 ()