


- 高い倍率で広い面積が拡大できる非球面レンズ採用
— 通常のルーペと同じ面積をさらに大きく見られます
— 本体に「目とレンズの適正距離」を表示
※目とレンズの適正距離を守って使用してください

- エッセンバツハ独自開発 PXM®光学樹脂レンズ採用
傷が付きにくく、明るく拡大します
- 手にフィットしやすいグリップ
- 首に掛けられるひも付

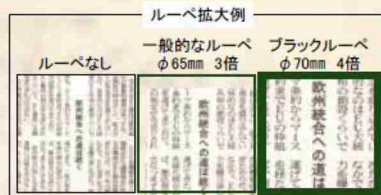

※視力や使用状況によって見え方は異なります。また、見える範囲はルーペによって異なります。



*専用ケース(本草)



ライトを付けられます
(2655-175のみ)
※オプション(35p参照)

目とレンズとの

	倍率	Dpt.	レンズサイズ	適正距離	本体サイズ(mm)	重さ(g)
EA756CB-40	6	24	50mm φ	10 cm	59 × 165 × 17	約38
EA756CB-41	5	20	58mm φ	14 cm	68 × 174 × 19	約54
EA756CB-42	4	16	70mm φ	15 cm	79 × 194 × 21	約80
EA756CB-50	3.5	10	50 × 75mm	25 cm	57 × 192 × 20	約76
EA756CB-51	3	7.6	50 × 100mm	25 cm	58 × 222 × 24	約132
EA756CB-52	2.8	7	75 × 100mm	25 cm	82 × 223 × 25	約176