

EA756DM-11, -12, -13, -14, -15 ルーペ (LEDライト付/充電式) EA756DM-28 充電器 取扱説明書

この度は弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■注意事項

誤った取扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記に区分しています。

⚠ 警告	死亡や重傷を負うおそれのある内容です。
⚠ 注意	身体への傷害や物的損害を負うおそれがある内容です。
🚫 禁止	してはいけない内容です。
🚫 禁止	実行しなければならない内容です。

・安全上の注意


⚠ 警告	🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 本製品は太陽光や強い光の下での使用、保管は絶対におやめください。火災や事故の原因となります。 本製品を通して太陽や強い光をのぞかないでください。失明や火傷など身体に重大な損害を及ぼすおそれがあります。
	🛑 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> 直射日光の当たる所に放置しないでください。 高温多湿の環境下にさらさないでください。 使用後は必ず収納布袋に収納してください。 子供が触れる場所には置かないでください。
⚠ 注意	🚫 禁止	<ul style="list-style-type: none"> 投げたり落としたり衝撃を与えない。事故や故障の原因となります。 分解や改造はしない。製品の破損や使用中の事故につながるおそれがあります。

■各部名称 (画像はEA756DM-13です、品番によって形状は異なります。)




■使用方法

- ・点灯/消灯方法 スイッチをスライドさせるとLEDライトが点灯します。

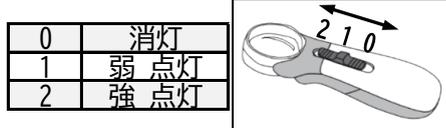

・充電方法

- ① USBケーブルをパソコンなどのUSBポートに接続します。
- ② ワイヤレス充電器の上に、ルーペを載せると充電します。(約3時間)

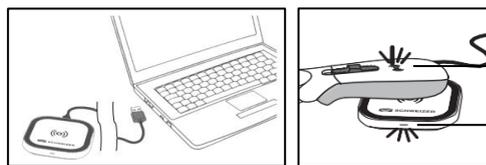

ルーペ側の赤色点灯が点灯しなくなると充電完了です。
 ルーペ：赤色点灯 (充電中)
 点灯なし (充電完了)
 充電器：緑色点灯 (通電時)
 青色点灯 (充電中)

■メンテナンス、保管

- ・レンズ用のクリーニングクロスで、優しく汚れを拭き取ってください。
- ※シンナー、ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないでください。レンズに損傷を与える場合があります。
- ・高温多湿を避け、屋内にて保管してください。

■仕様

ルーペ							
品番	倍率	サイズ(mm)		連続 使用時間	充電時間	LED ライト	付属品
		レンズ	全長				
EA756DM-11	2倍・4倍	φ70・φ20	170	7時間	3時間	明るさ 2段階 調整可	ワイヤレス 充電器、 USBケーブル (1.5m)、 収納布袋
EA756DM-12	4倍	φ55	156				
EA756DM-13	8倍	φ30	136				
EA756DM-14	10倍	φ22.8	136				
EA756DM-15	15倍	φ16.3	136				
充電器							
EA756DM-28	[EA756DM-11, -12, -13, -14, -15用]交換用ワイヤレス充電器						