

EA756HC-1 ライト付ヘッドルーペ

両眼で立体視でき、両手が使えるので細かい作業や読書などに、自然な状態で集中できます。

ライトは集光レンズ付きですから、スポット光で暗い場所でも手元を明るく照明します。本体はマジックテープ式ヘッドバンドにより着脱が簡単です。また、メガネをお使いの方はメガネをかけたまま使用できます。

用途に合わせ、3種類のレンズが用意してあります。

■ **1.5倍=読書用** (新聞・辞典・電話帳・地図・書類・図版)

■ **2.5倍=細かい組立用** (精密部品の組立・手工芸・園芸・模型の組立・つりの仕掛け作り)


■ **3.5倍=検査用** (精密部品の加工・フィルム製版・印刷上がりの検査・貴金属加工の鑑定や検査)

◎レンズの汚れはアクリル樹脂のため、アルコール以外の薬品で拭くことはさけてください。

■ 仕様

レンズ部	倍 率：1.5x 2.5x 3.5x
	材 質：アクリル樹脂
ラ イ ト	発光ダイオードLED
	使用バッテリー：#1220 2個(内臓)
本 体	材 質：ABS樹脂
	サイズ：約190×260×60mm

■ バッテリーの交換

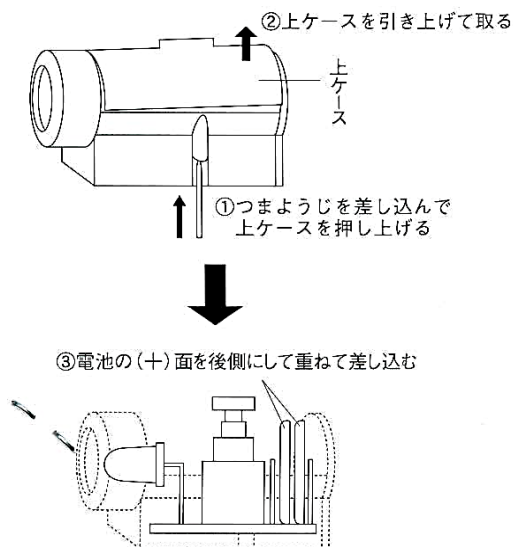

■ ライトの取付け方

