

EA756MB-12

〔LEDライト付〕 ハンドルルーペ



ライトON/OFFスイッチ



ボタン電池




LEDライト 2灯

電池ボックス

ネジ止
プラスドライバー
で開閉



電池ボックス
開けたところ

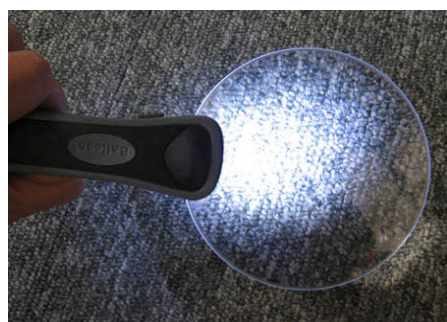

ライト点灯時、上から見たところ



ライト点灯時、下から見たところ

●仕様	倍率	2倍
	レンズ径	φ90mm
	レンズ材質	合成ガラスレンズ
	全長	約200mm
	ハンドル材質	樹脂ハンドル、一部ラバーコート
	光源	LEDライト 2灯
	電源	ボタン電池 3個(テスト電池付属)
	重量	約100g(電池含)
	(電池の連続使用時間…約40時間)	