

EA756MH-1～EA756MH-3 (LEDライト付ルーペ)取扱説明書

Ver 1.0

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

⚠ 使用上の注意


- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池を外してください。

◆仕様

品番	倍率(大レンズ/小レンズ)	レンズ径(大/小)	全長	重量
EA756MH-1	3.5倍/12倍	φ 60/φ 18mm	180mm	61g
EA756MH-2	3倍/12倍	φ 75/φ 18mm	195mm	118g
EA756MH-3	2.5倍/12倍	φ 90/φ 18mm	210mm	158g

- 電源...単4電池 × 3個(付属)
- 光源...LED球
- アクリルレンズ

◆各部の名称

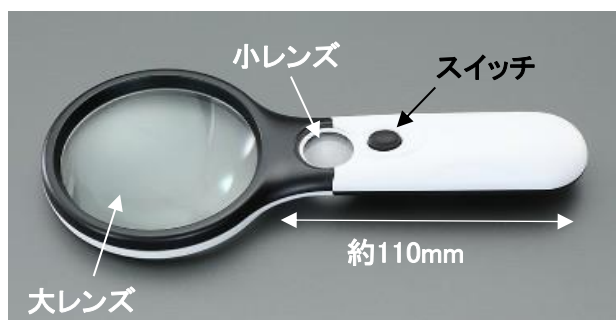

◆電池の入れ方

- ①ルーペ裏側の電池蓋を開けます。
- ②電池の極性(ホルダーに記載されている)を確認し、電池ホルダーへ電池をセットします。
- ③ルーペ裏側の電池蓋をしっかり閉めて完了です。



◆点灯/消灯

スイッチを一度押すと点灯し、もう一度押すと消灯します。
※使用後は必ず消灯を確認してください。

◆お手入れ方法

・レンズ用のクリーニングクロスで、優しく汚れを拭き取ってください。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929