

EA756TW-2B LEDライト付アームルーペ 取扱説明書

Ver 1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

⚠ 使用上の注意

- 本製品を通して太陽光や強い光をのぞかないでください。失明や火傷などの危険があります。
- 直射日光のあたる場所に置かないで下さい。火災や事故になる恐れがあります。
- お子様手の届かないところに保管して下さい。
- 不安定な場所では使用しないで下さい。
- 強い衝撃や無理な力をを与えないで下さい。
- 本製品を高温多湿になる場所や、ほこりなどが多い場所で保管、使用はしないで下さい。

レンズの取扱上の注意

- ・レンズの表面は傷つきやすいので、取扱いには十分にご注意ください。
強くこするとレンズに傷が付く恐れがあります。
- ・本製品のお手入れをする場合にはシンナーなどの揮発性有機溶剤は使用しないで下さい。

◆仕様


- 倍率…2.25倍
- レンズ径…170mm
- アーム長…最長900mm(450mm+450mm)軸部分は360度回転。
アームは約180度まで開くので、ライトで照らしたい場所をダイレクトに照らすことができます。
- クランプサイズ…18~82mm
- 重量…3.1kg
- 光源…LED球56灯 ※LEDに替球はありません。
- 明るさ…900ルーメン
- 電源…AC100Vアダプター
- ガラスレンズ
- レンズカバー付
- フレーム・アーム部の材質…鉄



◆各部の名称



火災や事故を防ぐ為に、
使用後は必ずレンズキャップを閉めてください。

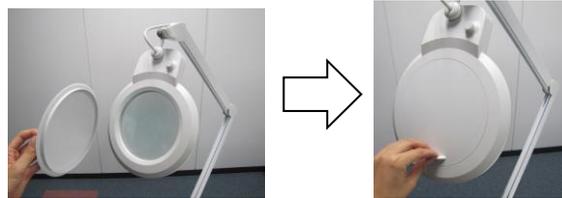


◆製品の取付け

- ①クランプ台と本体を支える三角台をセットします。(図1、2)
- ②クランプ台を机などに取り付けます。(図2)
- ③三角台の上の穴に、本体のアームを差し込みます。(図3)



隙間のないよう、しっかりと押しつけて
締め具を時計回りに回して、締め付けて下さい。
クランプサイズ: 18~82mm

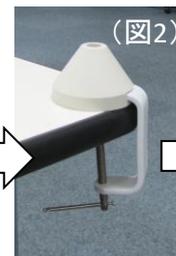




注意: 不安定なところには取付けしないで下さい。

- (例)・クランプサイズより板厚が薄い場合
- ・横向きに取付け
 - ・かかりしろが丸い、少ない、平らでない場合




◆アーム、LEDライト部の調整

(アーム部角度調整可能)

(軸部角度調整可能)

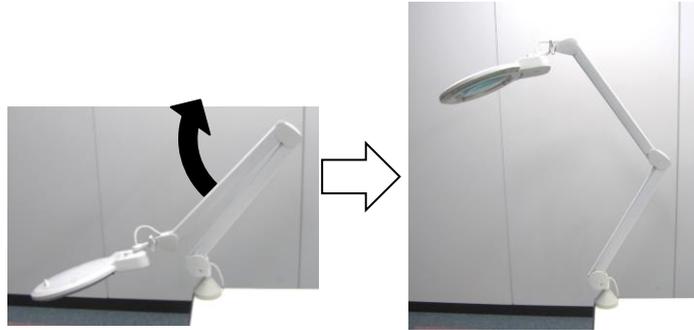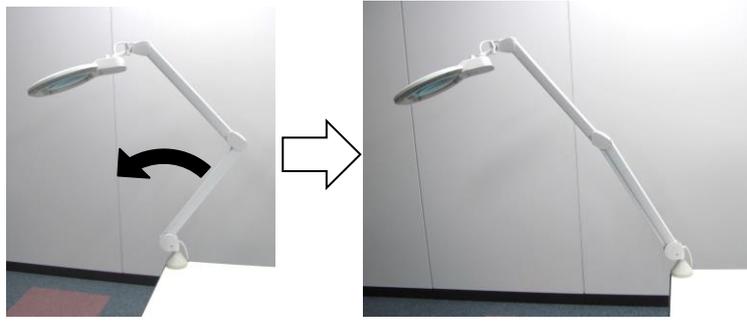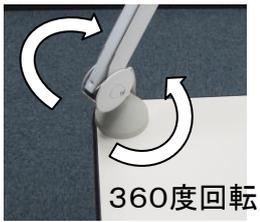

(ライト部角度調整可能)

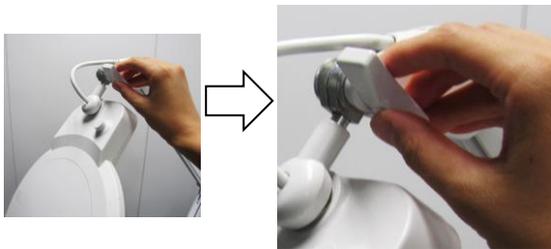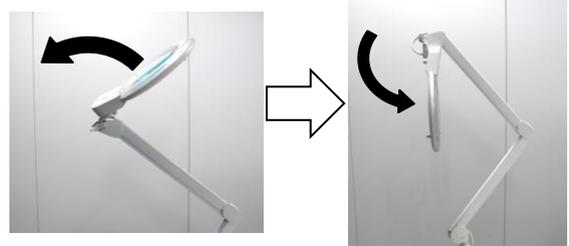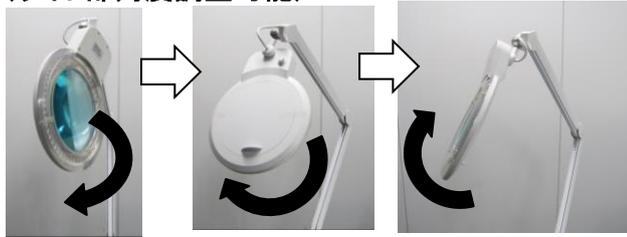


ライト部は蝶ネジで固定することができます。

◆点灯/消灯

スイッチボタンONにするとLED球56灯が点灯します。スイッチをOFFにすると全て消灯します。
※ご使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆お手入れ方法

 ・柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

16.Feb.