

SIRIUS®  
TWELVE 12

防振双眼鏡  
シリウス12 〈トウエルブ〉

SIRIUS®



⚠ 安全に関するご注意：光学機器で絶対に明るい光や太陽は見ないで下さい。失明の原因となる恐れがあります。

■製品仕様・外観・価格等は予告なく変更させていただく場合がございます。

発売元

**HC** 株式会社 **阪神交易**

〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-6 ニュー共栄ビル

TEL:06-6371-8548 FAX:06-6371-8516

<http://www.hanshinco.com>

**HC** 株式会社 **阪神交易**

**SIRIUS®**  
TWELVE **12**

防振双眼鏡


シリウス12 (トウェルブ)



防災製品等推奨品

# 防振双眼鏡は12倍がちょうどいい

シリウス12(トウェルブ)は独自ジャイロセンサー搭載、完全防水・高倍率12倍の防振双眼鏡。  
 バードウォッチング・コンサート・スポーツ観戦での手ブレ軽減、船舶や車両など揺れる環境下でも「ピタリ」とブレずに目標物を確認可能。  
 全面多層膜コーティングされた明るいレンズには対物・接眼両面に撥水撥油コートが施され、あらゆる環境下で耐える最上の視界を確保。  
 三脚ネジ穴、オート電源オフ、単三アルカリ電池1本で連続12時間駆動などきめ細かな「使い勝手」が組み込まれ、  
 グリップ力抜群の軽量小型設計は持ち運びにも便利。

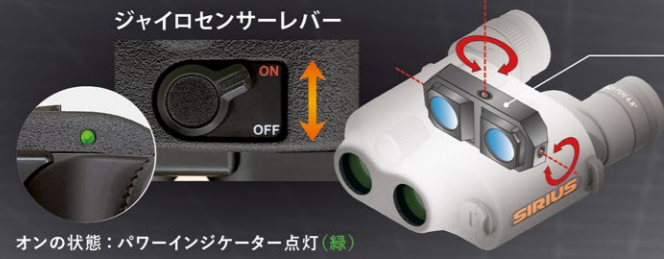

**ジャイロセンサー内蔵**  
 6軸ジャイロセンサーで感知した振動を、ジンバル機構を介しボイスコイルモーターにより、水平・垂直の2軸を制御する。

**完全防水 IPX7**

**高倍率 12倍**

**オートオフ**  
 (スイッチ切り忘れ防止)

**三脚ネジ穴 搭載**

**撥水・撥油コート**  
 (接眼・対物レンズ)

**世界最小クラス 小型設計**

**グリップ力抜群の 精悍ボディ**

**フルマルチ コートレンズ**

**アルカリ 単三電池1本**

**連続駆動 12時間**

**日本製**  
 Made in Japan

**次世代型 6軸センサー制御**

手持ち一脚も使用可能。



商品名	望遠倍率	対物レンズ有効径	実視界(FOV)	見掛け視界	ひとみ径	アイレリーフ	最短合焦距離	防水性能	電池寿命	オートオフ機能	電源	サイズ	重量 (電池含まず)	三脚ネジ穴	標準本体価格
シリウス12(トウェルブ)	12倍	21mm	4.8°	57.6°	1.8mm	11mm	2.7m	完全防水IPX7	連続12時間 (センサー駆動時)	30分間で電源自動オフ (無操作かつ静止時)	単三アルカリ乾電池1本	幅119×奥行131×高さ52mm	438g	○	¥77,000 (税込¥84,700)