


# 品番 EA757XA アングルスコープ

グラスファイバー製

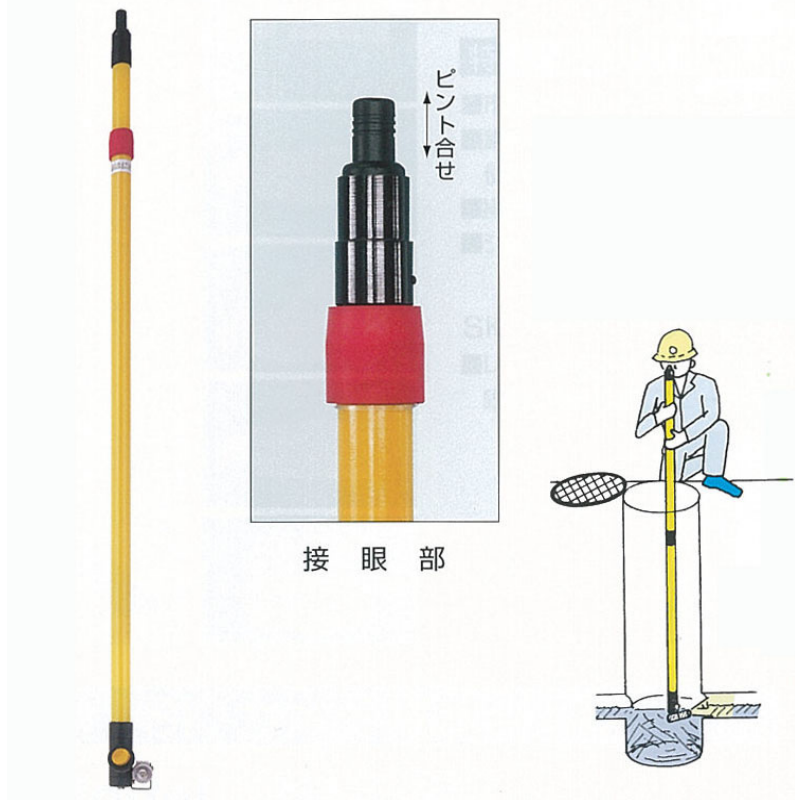

## 見えない所が見える！

今まで覗くことの出来なかった所の点検・検査に！

下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守、点検に威力を発揮！

陸はもとより水中でも使用可能。

### 特長

- 先端部は完全防水タイプで、水中でも使用可能
- ダクト・パイプ・タンク・マンホールの内部、その他あらゆる用途に対応できます。
- ピント調整は、接眼部レンズを上下するだけで簡単に調整できます。
- 完全防水の強力型ライト付で、暗い水中でも使用できます。
- 連続使用時間約30分(単3形乾電池2本)

### 仕様

|         |         |     |                      |
|---------|---------|-----|----------------------|
| 全長      | 2.37m   | 収納  | 1.37m                |
| 重量      | 810g    | 継本数 | 2本                   |
| ジョイント形式 | ゴムジョイント | ライト | 完全防水                 |
| 継管外径寸法  | 最小      | 35φ | 倍率<br>4倍<br>像<br>倒立像 |
|         | 最大      | 38φ |                      |

●電源…単3電池2本(付属)

### 使用上の注意

- 定められた使用目的以外のご使用は避けてください。
- 水につける時は先端より1m20cmまでで、赤いゴムジョイントを越えないようにしてください。