

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願いいたします。

! 注意:

- 点灯中、直接レンズを見ないでください。
正視続けると目に障害が現れることがあります。
- 分解はしないでください。
- 水中での点灯はできません。
感電、ショートなどを起こす可能性があります。
- 火気、高温箇所での保存、設置はしないでください。
- 放り投げ、踏み付け等の強い衝撃を与えないでください。
- 点灯しない場合はライトと充電器の接触を確認してください。
- リチウムイオン充電電池のリサイクル・破棄方法について
「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に
設置しているリサイクルボックスへ投函ください。
リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認してください。

【仕様】

電源	リチウムイオン充電電池(本体内置)
充電時間	約3~4時間
連続点灯	約4時間(全点灯時)
LED色温度	6500K
明るさ	700ルーメン
照射角度	120°
LED部折畳角度	170°
LED部回転角度	270°
材質	ボディ:ABS樹脂、ポリカーボネート、ナイロン、TPU
サイズ	185x69x45mm(折畳時)
重量	330g
付属品	USB充電ケーブル、ACアダプター

【製品各部名称】



【使用方法】

(点灯・消灯)

スイッチを押すと点灯します。
押す度に、
先端/全点灯/半点灯/OFF と変わります。

※使用後は必ず消灯を確認してください。



【充電方法】

・ACアダプターと充電ケーブルをつないでから本体側部の充電ソケットにつなぎ、コンセントに接続します。



【インジケータランプ】

●使用時

- ・使用時は緑色に点灯します。
- ・バッテリー残量が少なくなると赤色に点灯します。

●充電時


- ・充電中は赤色に点灯します。
- ・充電が完了すると、緑色に点灯します。



バッテリーが空になりましたら、すぐに充電してください。
バッテリーを空の状態では置くと劣化を早める原因になります。


【その他】

- ・製品下部にフックとマグネットがついています。

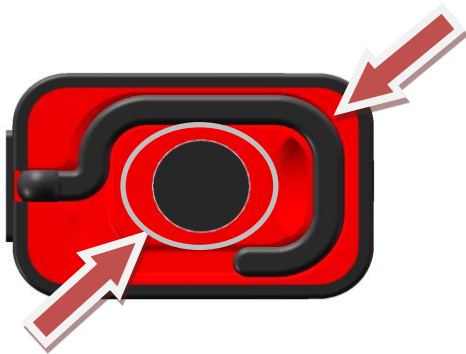

【本体可動部位】

- ・本体LED部折畳及び回転が可能です。
折畳角度: 170°
回転角度: 270°

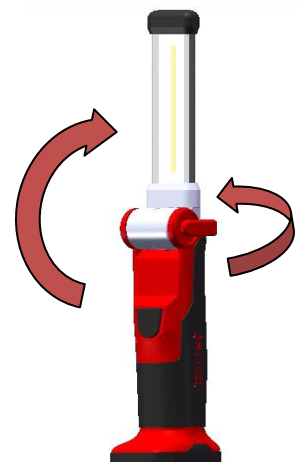

改造はしないでください。
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
・ご使用者が怪我をする場合があります。
・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

23.Nov.