

[充電式] LEDライト(無段階調光) 取扱説明書

品番：EA758C-110

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項

・安全上、使用上の注意

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・本製品は自動車整備や機械工場で使用する照明です。用途外の使用はしない。 ・引火性のある液体、ガス、粉じんが存在する爆発性雰囲気のある場所では使用しない。 ・光源を直視したり、人や動物の目に向けないこと。目を傷めるおそれがあります。 ・投げたり落としたり強い衝撃を与えない。故障の原因となる場合があります。 ・製品に付属しているケーブルでのみ充電をすること。 ・使用、充電する前に本体が損傷していないかを確認すること。損傷している場合は直ちに使用を中止すること。 ・高温となる場所にさらしたり放置したりしない。 ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。
---	---

■各部名称



■点灯方法

・スイッチを1回押すごとに下記の様に点灯モードが変更します。




- ※ 前面ライトと上部ライトは同時点灯しません。
- ※ 各ライトの点灯時に⊖(減)、⊕(増)ボタンを押すと無段階調光できます。
- ※ 消灯時と同じ光量で点灯します。(メモリー機能)

■充電方法

・消灯後、付属の充電USBケーブルを右図の様に接続して充電します。インジケーターが全て緑に点灯すれば充電完了です。

充電時間：約5時間

※ 付属はUSBケーブルのみとなります。

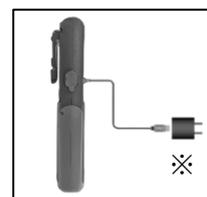

■メンテナンス、保管

- ・メンテナンスは、消灯後本体が冷えた状態かつ、充電していない状態で行ってください。
- ・汚れた場合は、乾いた布または少し湿らせた布で拭き取ってください。(有機溶剤は使用しない。)
- ・使用しない場合は、子供の手の届かない、乾燥した屋内にて保管してください。

■仕様

明るさ	前面ライト：650ルーメン	機能	無段階調光
	上部ライト：280ルーメン	IP値	IP54
電池寿命	前面ライト：約4時間	電源	リチウムイオン電池 3.7V/4000mAh
	上部ライト：約5.5時間	サイズ	60(W)×32(D)×188(H)mm
光源	前面ライト：COB LED	重量	260g
	上部ライト：LED	付属品	充電ケーブル(USB Type-C)
充電時間	約5時間		