

# EA758C-170 [グリップ式] フレキシブルLEDライト 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。



## 注意

- ・直接光源を見ないで下さい。
- ・火気の傍で使用しないで下さい。
- ・照度が高いので点灯中直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。

## ◆ 特長


- ・グリップ(開口50mm)付きで、あらゆる場所に取り付け可能です。
- ・ヘッドは360°回転し、あらゆる角度に照射可能です。
- ・SMD球で従来のLED球よりさらに明るい光源です。

## ◆ 仕様

- ・光源…LED球(SMD)×6個  
※LEDに替球はありません。
- ・使用電池…単三電池×3本(テスト電池付属)
- ・材質…ボディ:アルミニウム
- ・散光
- ・サイズ…Φ95×150mm
- ・重量…380g(電池含)
- ・連続使用時間…約3時間



## ◆ 電池の入れ方

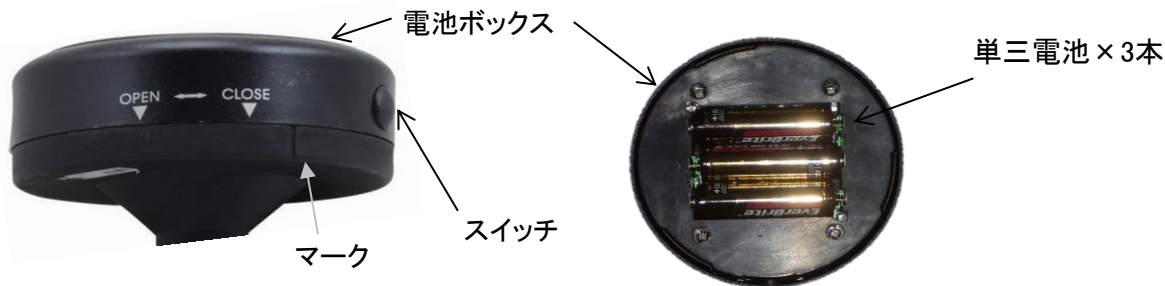

- ① 電池ボックスを反時計回りへ回します。(上図参照、▽OPENをマークに合わせます。)
- ② 電池の底に電池マークがあり極が印字されています。それに従って単三電池3本を入れ、元の位置にボックスを取り付けて下さい。



極を間違えると点灯しません

## ◆ スwitchの操作

ライトのスイッチは押すと点灯、消灯の繰り返しです。

## ◆ お手入れ方法

- ・乾いた柔らかい布、また汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
- ※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- ・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ・ご使用者が怪我をする場合があります。
- ・作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

18.Dec