

EA758C-190 [充電式]LED作業灯 取扱説明書

この度は当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い致します。

Ver.1.0



注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投じないで下さい。
- ・照度が高いので点灯中直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・子供の手の届かないところへ保管して下さい。
- ・専用の充電器以外で充電しないで下さい。
- ・電池と導電性のものを一緒に保管しないで下さい。
- ・高温の場所での充電、使用はしないで下さい。

仕様

- 光源…LED球
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムイオンバッテリー
(替充電電池:EA758C-190B)
- 全長…273mm(折り畳み時:152mm)
- 重量…181g
- 充電時間…約4時間
- USB充電ケーブル付
- 耐衝撃性能…2m
- マグネット、フック付

明るさ	ルーメン	連続使用時間
白色	500lm	3時間
ナチュラル色	400lm	3時間
UV	500mW	5時間

各部名称



USB充電ケーブル



本製品にはマグネットが装着されています。
ご使用の際は、下記に注意して下さい。
・塗装された金属面にはひっつけない
 塗装が剥がれる恐れがございます。
・ペースメーカーから30cm以上離して下さい。

充電方法

図1のように本体裏面にあるUSB差込口の形状に従ってUSBケーブルを差し込み、
もう片方をUSBポートに差し込みます。

図1



充電中は赤色に点灯

※ライトを消して充電して下さい。
※充電後はUSB差込口にキャップをして下さい。

➡ 充電が完了すると点滅に変わります。

ヘッドの可動域

ヘッド角度調整可能(180°、6段階)




◆バッテリー交換方法

- ①本体底にあるキャップを反時計回りに回して外します。(図2)
- ②“INSTALL THIS END FIRST”と記載されているほうを先に入れて下さい。(図3)
- ③キャップを時計回りに締めたら完了です。

図2



図3

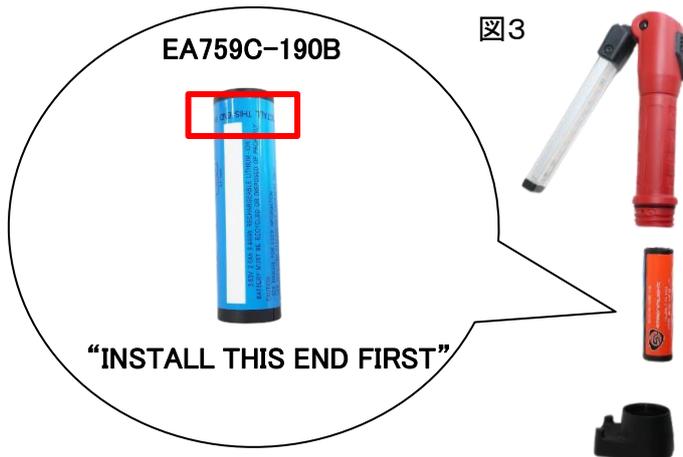

◆照射パターン

①明るさ(白色・ナチュラル色・UV)の切替方法

・2秒以内にスイッチを連続で押すと

白色 → ナチュラル色 → UV → 消灯 → 白色 ……(以降繰返し)

・各パターン共通でスイッチを押すとLEDは暗い状態で点灯し、数秒で最大の明るさになります。

・スイッチを押した後、3秒以上間隔をあけてスイッチを押すと消灯します。

②オートオフ機能

・UV点灯を40分以上点灯している場合のみ、自動で消灯します。

照射イメージ

白色 ナチュラル色 UV



◆使用パターン



スタンド時



マグネット使用時



フック使用時

◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないで下さい。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

21.Jan