

# EA758C-200（[充電式]LED作業灯）取扱説明書

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。  
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。

Ver.1.0

## ◆仕様

- ・光源…LED球
- ・電源…リチウムイオン充電電池（本体に内蔵）
- ・充電時間…約8時間
- ・電池寿命…白:3.75時間  
ナチュラル:3.75時間  
UV:15時間
- ・全長…432mm（折りたたみ時:249mm）
- ・重量…485g
- ・付属品…充電器、ACアダプター、  
取り付けねじ、USB充電ケーブル
- ・収納式フック・マグネット付

## ◆各部名称



## 〈警告〉

- 充電器を自身で改造・修理しないで下さい。  
発火や暴発など事故の原因となります。

■LEDライトまたは充電器をご使用になる前に、下記指示事項をよく読み、必ず守って下さい。

- ・LEDライトを直視しないで下さい。目を傷める場合があります。
- ・火災、感電、怪我の原因となるので、本充電器を他の製品に使用しないで下さい。
- ・メンテナンスの際は、LEDライトを充電器から取り外して下さい。
- ・LEDライトや充電器を改造、又は自身で修理しないで下さい。
- ・バッテリーがひどく損傷または完全に摩耗した場合でも焼却しないで下さい。  
火中では爆発する場合があります。バッテリーの取り扱いは慎重に行い、短絡は避けて下さい。
- ・本製品を点灯装置以外に使用しないで下さい。



## 〈注意〉

- ・使用する際は、満充電にしてからご使用下さい。（約8時間）
- ・最大限のバッテリー能力を発揮する為、充電と放電を繰り返すことが必要な場合があります。
- ・過充電することはありません。いつでも使用可能な状態に保つておくことができます。
- ・ライトと充電器との接触部は常に清潔にして下さい。
- ・接触不良は充電器の誤作動の原因となります。

■リチウムイオン充電電池のリサイクル・破棄方法について

「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に  
設置されているリサイクルボックスへ投函して下さい。

リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JRBC)や自治体で確認して下さい。

## ◆充電方法

### 〈充電器での充電〉

- ①ライトを消灯し、充電器内へ挿入します。
- ②ライト本体にある三角形のプレートを充電器側へ向け、  
ライト胴体を充電器のアームの間へ滑らせます。  
三角形のプレートを充電器の  
三角形の切り込みへはめ込みます。
- ③充電器の赤色LEDが点灯すれば、充電中です。  
ライトが充電器にセットされている間は満充電後も、  
点灯し続けます。（約8時間で満充電になります。）



## 〈USB充電ケーブルでの充電〉

ライトの三角形プレートの上側にUSB充電ケーブルの差込口があります。付属のUSB充電ケーブル差し、パソコン等に繋いで下さい。充電中は、差込口下のランプが赤色に点灯します。満充電になると、ランプは点滅します。



バッテリーが空になりましたら、すぐに充電してください。  
バッテリーを空の状態では置くと劣化を早める原因になります。

ランプ



## ◆充電器の固定

充電器は、壁面等に取付可能な設計となっています。  
充電器の固定用に、セルフタッピングねじ(4.1×50mm)が2本付属しています。  
板金上に取り付ける場合のねじ下穴寸法は1/8"(3.2mm)です。  
穴を開ける前に、ライトの装着と取り出しが可能なスペースがあることを確認して下さい。  
※充電器はビニール製品や、熱に弱いものの近くに置かないで下さい。

取付穴2箇所



## ◆使用方法

スイッチを1回押すと点灯します。  
押す度に、白/ナチュラル/UV/OFF と変わります。  
※使用後は必ず消灯を確認して下さい。




## 【その他】

・製品下部にフックとマグネットがついています。



## 【本体可動部位】

・本体LED部折畳が可能で、

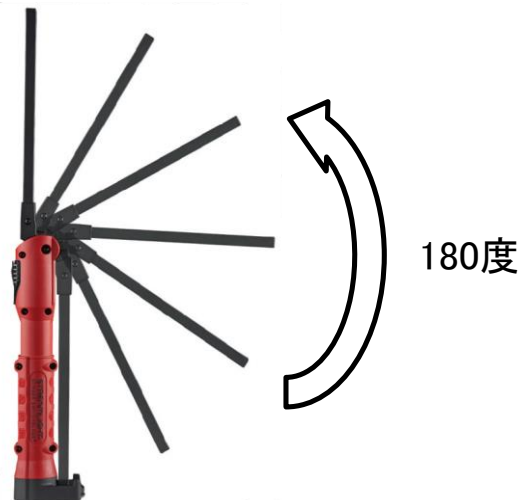

180度



改造はしないでください。  
・本機の寿命を著しく損ねる場合があります。  
・ご使用者が怪我をする場合があります。  
・作業工程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ  
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14  
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

19.Dec.