

EA758C-211 [充電式]LED作業灯 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0



注意

- ・専用バッテリー以外は使用しないで下さい。
- ・本体はもちろんの事、充電電池を火中へ投じないで下さい。
- ・照度が高いので点灯中直接レンズを見ないで下さい。
- ・強い衝撃を与えないで下さい。
- ・子供の手の届かないところへ保管して下さい。
- ・強光度で長時間使用すると熱くなりますが故障ではありません。
熱を下げるには光度を下げて下さい。この反射熱によって火傷することはありません。
- ・点灯させたままでレンズ面を下にして、平らな面、可燃物の上に置かないで下さい。
- ・移動中、保管中に点灯しないようにして下さい。
- ・付属の充電ケーブル以外で充電しないで下さい。

仕様

- 光源…LED球×2個
※LEDに替球はありません。
- 使用電池…リチウムポリマー電池
※交換用充電電池はありません。
- 集光・散光
- サイズ…71×36×75mm
- 重量…150g
- USB充電ケーブル付
- 防水性能…IPX4
- 耐衝撃性能…2m
- マグネット、フック付

明るさ	ルーメン	照射距離	連続使用時間
集光(白色)・強	400lm	141m	2時間
集光(白色)・中	200lm	95m	4.5時間
集光(白色)・弱	100lm	72m	9.5時間
散光(ナチュラル色)・強	300lm	48m	2時間
散光(ナチュラル色)・中	150lm	35m	4時間
散光(ナチュラル色)・弱	75lm	24m	8時間

各部名称



充電方法

本体側面にあるUSB差込口の形状に従ってUSBケーブルを差し込み(図1)、もう片方をUSBポートに差し込みます。

- ※ライトを消して充電してください。
- ※充電後はUSB差込口にキャップをして下さい。

図1



●バッテリーインジケータ

バッテリーの状況を点灯時のスイッチの色でお知らせします。

緑点灯 → 黄点灯 → 赤点灯 → 赤点滅

ご使用状況に合わせて充電して下さい。

◆使用パターン

スタンド使用時



フック使用時



マグネット使用時



◆照射パターン

①明るさ(強・弱)の切替方法

・スイッチを押して**2秒以内**に連続でスイッチを押すと

強 → 中 → 弱 → 消灯 → 強 ...(以降繰り返す)

・スイッチを押した後、**3秒以上**間隔をあけてスイッチを押すと消灯します。

②集光⇄散光の切替

・点灯中、**2秒以上**長押しすると集光(白色)⇄散光(ナチュラル色)の切替ができます。


③メモリ機能

・消灯後、再びスイッチを入れると最後に使用していたモード(集光もしくは散光)のいずれかの「強」の明るさにて点灯します。

例:「集光の弱」の状態ですwitchを切ると、次回「集光の強」にて点灯する。

照射イメージ

強 中 弱

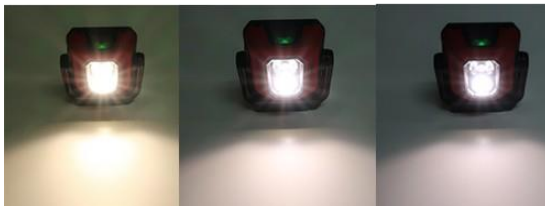

◆ヘッドの可動域

ヘッドは**360°** 回転します。



◆お手入れ方法

・乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。

※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929