

EA758C-56A(電池式LED作業灯)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver.1.0



使用上の注意


- 電池は新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- 照度が高いので点灯中、直接レンズを見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。
- 長時間使用されない時は電池をはずしてください。

◆仕様

- 光源…LED球10灯(正面)、4灯(ヘッド部)
- ※LEDに替球はありません。
- 明るさ…200ルーメン(正面)、35ルーメン(ヘッド部)
- 電池寿命…約8時間(正面)、約25時間(ヘッド部)
- 使用電池…単4電池×3本(付属)
- 収納式フック、底面マグネット付



◆各部名称

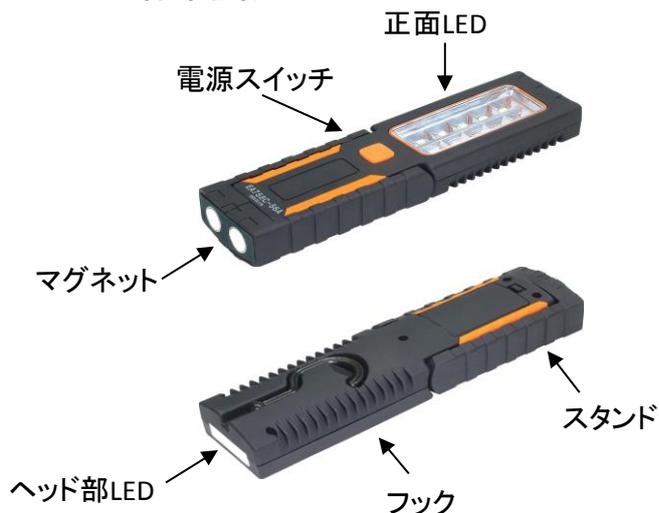

◆点灯/消灯


- スイッチボタンをカチッと押し込むと正面LED球が点灯します。再度、押し込むと消灯します。点灯パターンは下記のように変わっていきます。

正面LED点灯→消灯→ヘッド部LED点灯→消灯→正面LED点灯→ …

- 点灯中にスイッチボタンを軽く押すと、一時消灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆電池の入れ方

- ① 電池カバーを外してください。
- ② 電池の±を間違わないようにして差し込みます。
(本体に刻印されている±表示を参照)
- ③ 電池カバーを取り付けます。

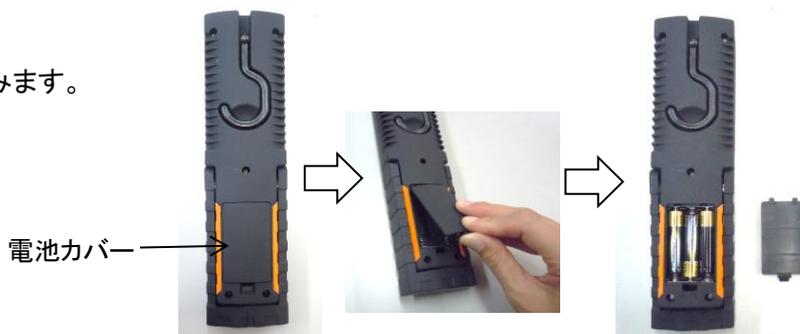

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929