

驚く明るさ1,500ルーメン

大きな照射面に小型LEDを敷き詰め、大光量1,500ルーメンを実現。面ライト内のLEDの独自配置で、前方だけでなく180度ワイドに照らします。




照らし方自在、2面フレキシブルライト

2面のライトが自在に可動し、マルチな用途に対応。

※回転ストッパーがついています。無理に回転させないでください。



床に置いて周囲をワイドに照射

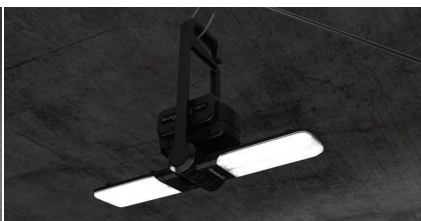

吊下げて周囲をワイドに照射




床面と壁面をダブル照射



天井面を明るく照射



移動時に前と足元を明るく照射

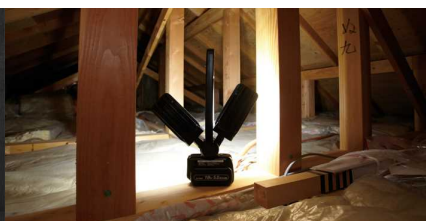

屋根裏などの暗所も明るく照射

作業場所に応じて明るさ切替

明るさ3段階切替。光量を落とせば、狭い場所でもまぶしすぎず、点灯時間もより長時間に。



強 (100%)

フル点灯で広範囲を照射。
現場作業・現場確認をしっかりサポート。



中 (約50%)

「中」でも明るい。シンク下や配管スペースなどの狭所時、「強」でまぶしすぎる時、点灯時間を伸ばしたい時に。



弱 (約10%)

手元あかりに。(長時間ご使用できます)

フック内蔵の新ハンドル

持ちやすい片側オープンハンドル。
内蔵フックを閉じれば、吊下げ時に落ちにくい構造。

※吊下げには、市販のS字フックやヒモなどを利用し、しっかり固定してください。



3電圧対応

当社14.4V/18V/21.6V電池のどれでも
使用でき、お手持ちの電池が利用可能。

