

Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

HITACHI

Inspire the Next

日立コードレスワークライト

14.4V 18V UB 18DJL 形

(EA758C-812)

作業灯 + 14.4Vバッテリー + 充電器 + バッグ

2way

LED

CORDLESS LED WORK LIGHT UB 18DJL

NEW

シーンに合わせて
選べる照射モード



(蓄電池別売)



明るさを選べる
【ワイド照射】

ワークライト
WORK
LIGHT

TORCH
LIGHT

遠くまで照らせる
【スポット照射】

トーチライト



高輝度白色LEDで
驚きの明るさ!

突然の消灯を防ぐ
低電圧通知機能付

未来が変わる。
日本が変わる。

チャレンジ
25

日立工機は地球温暖化防止国民運動、
チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

シーンに合わせて 選べる照射モード

スイッチ操作で照射モードの
切替えができます。

ワークライト

角度を自由に調整可能！
明るさ3段階！

角度 ライトヘッドを上下、左右に動かして
照射方向を調整できます。



5段階

7段階

明るさ スイッチ操作で強・中・弱の
3段階に切替えができます。



トーチライト

最大照度 **6,000lx**で
驚きの明るさ！



(写真はイメージです)

▶ 明るさ長持ち

連続点灯時間 (BSL 1850 装着時)


ワークライト (弱モード)	トーチライト
約 51 時間	約 43 時間



(蓄電池別売)

突然の消灯を防ぐ低電圧通知機能


電池電圧が規定値まで低下すると、ワークライトの
LED1灯のみの点灯となり、不意の消灯を防止します。

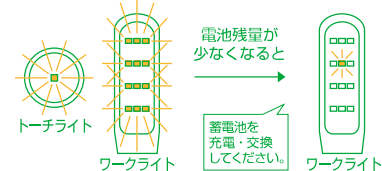

※トーチライト点灯時でも低電圧通知機能が作動すると
ワークライトLEDが1灯の点灯になります。

吊り下げ使用が可能なフック付

本体に収納されている「スライドフック」
または、「ストラップフック」により、
パイプなどに吊り下げて使用できます。

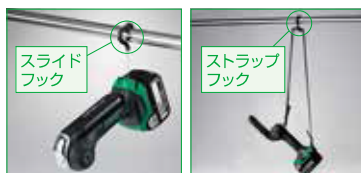

製品仕様

形名	UB 18DJL
使用電圧	V 14.4 / 18
トーチライト 明るさ／測定距離	lx 6,000 / 1m
使用灯	白色LED (3W)
ワークライト 明るさ／測定距離	lx 強: 110 / 1m 中: 55 / 1m 弱: 27 / 1m
使用灯	白色LED (0.5W×12灯)
質量	kg 0.3 (蓄電池除く)
機体寸法 (高さ×幅×奥行)	mm 108×78×205 (蓄電池除く)
標準付属品	ストラップフック、ストラップ

連続点灯時間* (満充電時)

単位: 時間

形名	UB 18DJL							
	18V				14.4V			
	BSL 1825	BSL 1830	BSL 1840	BSL 1850	BSL 1425	BSL 1430	BSL 1440	BSL 1450
蓄電池【別売】	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah	2.5Ah	3.0Ah	4.0Ah	5.0Ah
モード	トーチライト	約 22	約 26	約 35	約 43	約 18	約 22	約 30
	ワークライト 強	約 8	約 10	約 13	約 16	約 8	約 9	約 12
	ワークライト 中	約 15	約 18	約 24	約 30	約 14	約 17	約 23
	ワークライト 弱	約 26	約 31	約 41	約 51	約 25	約 30	約 39

※連続点灯時間は電池の種類や使用状態により異なります。



Ni-Cd
ニカド電池は
リサイクルへ



Ni-MH
ニッケル水素電池は
リサイクルへ



Li-ion
リチウムイオン電池は
リサイクルへ



(<http://www.jbrc.com>)

蓄電池の回収にご協力をお願いいたします。

日立工機は環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済みの蓄電池を最寄りの日立電動工具販売店へお持ちくださるようお願いいたします。



安全上のご注意

- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書および本機に表示の危険、警告、注意などの項目に従って正しく安全に使用してください。



FM 68090/ISO 9001:2008



品質第一主義

日立工機(株)勝田工場・佐和工場・(株)日立工機メニファクチャリング&サービス原町製造センタは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9002」を1995年に取得し、更に「ISO9001:2000」を2002年に、「ISO 9001:2008」を2010年に取得しました。



環境重視経営

当社は、国内の電動工具メーカーで最初に環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001」を1996年に取得しました。

「日立電動工具総合カタログ」



WEB
カタログに
アクセス

上記QRコードをスマートフォンやタブレット端末のバーコードリーダーで読み取って下さい。

日立工機株式会社

【電動工具ホームページ】
<http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/>

国内営業本部

東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティA棟)
東京(03) 5783-0626 (代表) 〒108-6020

支店

北海道(011) 896-1740・北陸(076) 263-4311・中国(082) 504-8282
東北(022) 288-8676・中部(052) 533-0231・四国(087) 863-6761
関東(03) 5733-0255・関西(0798) 37-2665・九州(092) 621-5772

お客様相談センター(土・日・祝日を除く9:00~17:00)

フリーダイヤル

0120-20-8822

ナビダイヤル

0570-20-0511

(携帯電話からはご利用いただけません。但し、PHS および一部IP電話からはご利用になれません。)

※通話料は有

親切と真心サービスの——日立電動工具販売店