

EA758C-83A (充電式LED作業灯) 取扱説明書

Ver.1.0

この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きます様お願い致します。


【仕様】

- 光源…LED球(正面:1灯、ヘッド部:1灯)
※LED球の交換はできません。
- 電源…
リチウムイオン充電電池(本体内部蔵)
- 電池寿命…
約3時間(正面)、約7時間(ヘッド部)
- 充電時間…約3.5時間
- 付属品…ACアダプター
- 収納式フック、マグネット付
- ヘッド角度調整可能

【各部名称】



(ヘッド角度調整可能)

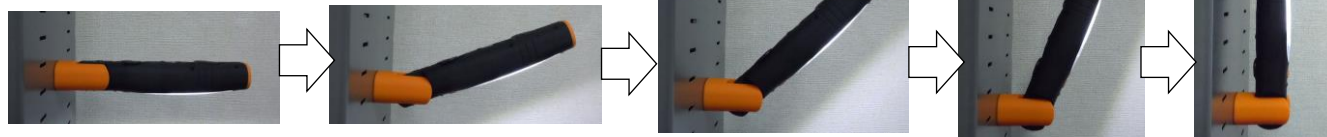

◆充電方法

ACアダプターをライト本体に直接接続して充電できます。
(充電中はスイッチをOFFにしてください。)



【使用方法】

(点灯・消灯)

- ・スイッチボタンをカチッと押し込むとヘッド部LED球が点灯します。
点灯パターンは下記のように変わっていきます。

ヘッド部LED点灯→正面LED点灯→消灯→ヘッド部LED点灯→正面LED点灯→消灯→ヘッド部LED点灯…

- ・点灯中にスイッチボタンを軽く押すと、一時消灯します。
※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

ヘッド部LED



正面LED



- 点灯中、直接レンズを見ないで下さい。正視し続けると目に障害が現れることがあります。
- 分解はしないでください。
- 水中での点灯はできません。感電、ショートなどを起こす可能性があります。
- 火気、高温箇所での保存、設置はしないで下さい。
- 放り投げ、踏み付け等の強い衝撃を与えないで下さい。
- 点灯しない場合はライトと充電器の接触を確認してください。
- リチウムイオン電池のリサイクル・破棄方法について
「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に
設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。
リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

株式会社 エスコ

本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929

17.Jun.