

# EA758C-57(電池式LED作業灯)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。 Ver.1.0

## ⚠ 使用上の注意

- ・電池は新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・照度が高いため点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

## ◆ 仕様

- 光源…2W SMD LED球
- ※LEDに替球はありません。
- 照射パターン…点灯
- 使用電池…単3電池×3本(テスト電池付属)
- 電池寿命…約6時間
- 材質…ABS樹脂
- 収納式フック、背面マグネット付

## ◆ 点灯/消灯

- ・スイッチボタンをカチッと押し込むと点灯します。
- 再度、押し込むと消灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。




## ◆ 各部名称



## ◆ 電池の入れ方

- ① カバーを外してください。
- ② 電池の土を間違わないようにして差し込みます。  
(本体に刻印されている土表示を参照)
- ③ カバーを取り付けます。

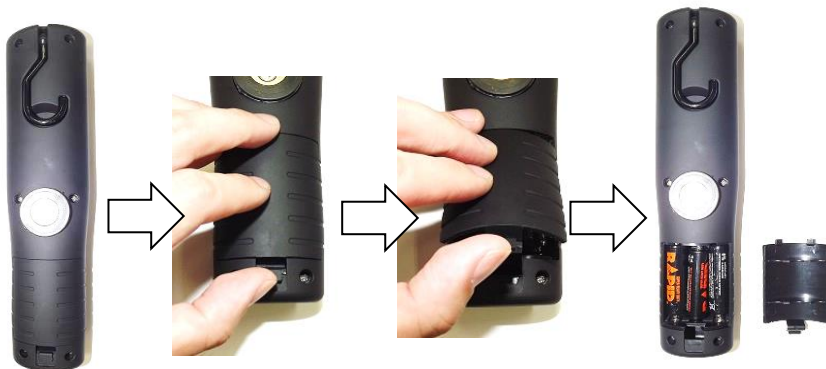

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929