

EA758C-96(充電式LED作業灯)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
製品を正しくご使用頂くためにも取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆仕様

- 照明装置…白色 COB LED (替球はありません)
- 電源…3.7V 2200mAh 内蔵リチウムイオン充電電池
- 連続使用時間…MAXパワー:約2.5時間、
LOWパワー:約10時間(MAXの1/3)
- 充電時間…約3.5~4時間
- 付属品…ACアダプター、USBケーブル
- フック、スイベル式マグネットベース付
- 明るさ無段階調整
- バッテリー残量表示(黄)



◆各部名称



◆点灯/消灯

- ・ロータリースイッチを右回転させると、「カチッ」と音が鳴り点灯します。
明るさは無段階調整で、右いっぱいまで回転させると、最大となります。
 - ・左いっぱいまで回すと、「カチッ」と音が鳴り、消灯します。
- ※使用後は必ず消灯を確認して下さい。

◆マグネットベースの使用法

- ①ロックナットを左に回すと、マグネットベースの角度を調整できます。
- ②任意の位置でロックナットを右に締め、固定して下さい。


◆充電方法

- ①ACアダプターにUSBケーブルを接続し、プラグを右の写真のように本体に接続します。
ACアダプタープラグをコンセントにつなぎます。
 - ②正しく接続されると、本体のLEDランプが赤色に点灯します。
 - ③LEDランプが赤色から青色点灯に変わると充電は完了です。
- ※バッテリーの残量が少なくなると、LEDランプが黄色に点灯します。



⚠ 使用上の注意

- このアダプターとケーブルはEA758C-96専用です。他のものを使用しないで下さい。
- 接続端子部は常にきれいな状態にしておいて下さい。
- 強い衝撃を与えないで下さい。
- 照度が高いので点灯中、直接LEDを見ないで下さい。

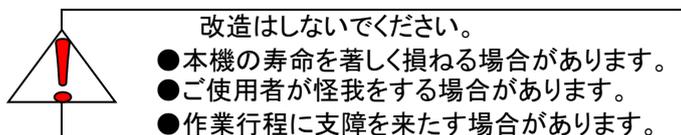

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929