

[充電式] 作業灯/LED(マグネット付)取扱説明書

品番：EA758CH-1

弊社取扱い製品をご購入頂きありがとうございます。ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、内容を理解した上で正しく安全にご使用ください。取扱説明書はいつでも閲覧できる場所へ保管してください。

■注意事項


安全上、使用上の注意



注意


- ・本製品は屋内および屋外で使用する照明です。用途外の使用はしない。
- ・引火性のある液体、ガス、粉じんが存在する爆発性雰囲気のある場所では使用しない。
- ・光源を直視しないこと。目を傷めるおそれがあります。
- ・投げたり落としたり強い衝撃を与えない。故障の原因となる場合があります。
- ・充電する際は電圧が適切であることを確認すること。
- ・充電する前に本体が損傷していないかを確認すること。損傷している場合は直ちに使用を中止すること。
- ・分解、改造はしないでください。破損、ケガの原因になります。

■各部名称

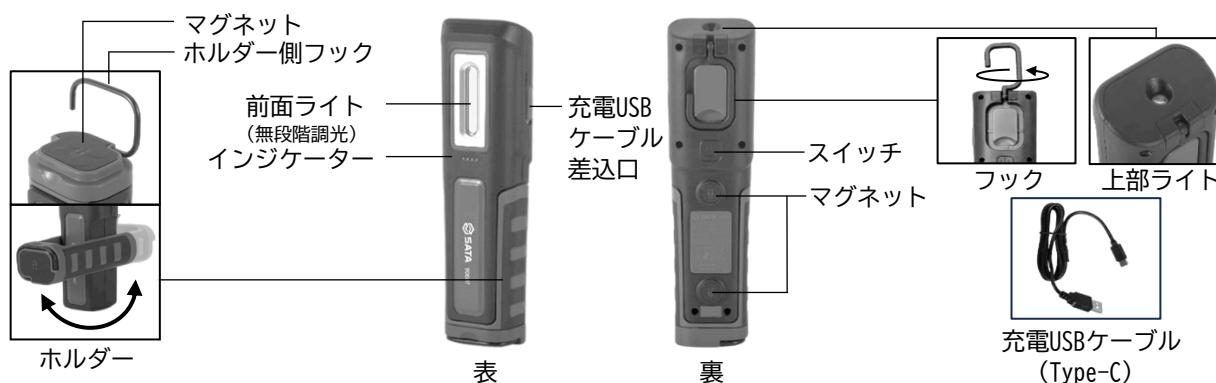

■点灯方法

 
- ・スイッチを1回押すごとに下記の様に点灯モードが変更します。



- ※ 前面ライトと上部ライトは同時点灯しません。
- ※ 前面ライト点灯時に、スイッチを長押しすると無段階調光できます。

■充電方法

 - ・付属の充電USBケーブルを下図の様に接続して充電します。
インジケーターが緑になれば充電完了です。



USBポート

充電時間：約2.5時間（5V 2Aの場合）

- ※ バッテリー容量が低下すると、前面ライトが5回点滅し、約10分後に消灯します。充電を行ってください。
- ※ ワイヤレス充電は充電器の取扱説明書に従い充電をしてください。

■メンテナンス、保管

- ・汚れた場合は、乾いた布または少し湿らせた布で拭き取ってください。
溶剤や腐食性のある液体は使用しないでください。
- ・使用しない場合は、消灯状態を確認し、乾燥した屋内にて保管してください。

■仕様

明るさ	前面ライト：100～600ルーメン 上部ライト：100ルーメン	機能	無段階調光(前面ライト)、 ワイヤレス充電
電池寿命	前面ライト：約 3～10時間 上部ライト：約10時間	IP値	IP65
光源	前面ライト：COB LED(6W) 上部ライト：LED(1W)	電源	リチウムイオン電池 3.7V/2600mAh
充電時間	USBケーブル：約2.5時間 ワイヤレス充電：約4.5時間※	サイズ	55(W)×40(D)×205(H)mm
		重量	302g
		付属品	充電USBケーブル(Type-C)1m

※ワイヤレス充電時間は充電器により充電時間が変わる場合があります。