


ボディカラー /チタンカラー
 ボディサイズ /38×25×25×200(ヘッド径×グリップ径×テール径×全長)
 本体重量 /約170g(電池除く)
 本体材質 /アルミニウム
 光源 /チップ型LED1灯
 実用点灯時間 /2.5h(High), 5h(Middle), 15h(Low), 72h(SOS), 72h(点滅)
 付属品 /M L 890×2本(充電式)、GLJ015(充電器)、専用ポーチ
 J A N /4571259271634

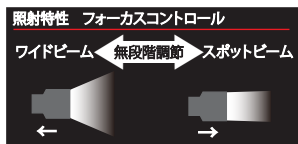

ご使用前に初期不良、保障についてのご確認を必ずしてください

初期不良について

初期不良とは開封後実用前からまったく点灯しない状態
 本体等に使用感がまったく無い状態で使用できない状態
 本体や充電電池などに変形や傷がまったく無い状態で点灯充電しないなど。
 上記内容に該当しない場合は**交換、赤処理等の該当外**です。ご注意ください。

保障について

- 初期不良につきましては購入時のレシートもしくは証明書を持って購入店へお預けください。初期不良状態が確認できましたら交換もしくは無償修理させていただきます。ご使用状態により1年未満であっても有料での修理になる場合がございますのでご了承ください。
- 当社品の電池以外のご使用の場合は製品保障できません。
- 他社製の電池充電器をご利用いただいた場合その時点で保障対象外となります。

ご使用方法

点灯の仕方

テールプッシュスイッチを短時間で押し続けるとモードが変わっていきま
 ご希望のモードでお使いください。

スポット、ワイドビームの調整方法

ヘッド部分をスライドさせるとスポットビーム、ワイドビームの調整ができま
 お好みの照射範囲でお使いください。

充電の仕方

テールキャップを反時計周りにまわすとテールキャップがはずれます。
 内部の電池(M L 890)1本を取り出して充電器に差し込んでください。
 充電器の接点部分を動かしながら充電器のサイン灯が緑から赤になるように
 位置調整を行ってください。
 充電位置が決まったらそのまま赤色のサイン灯が緑になるまで動かさず
 しててください。(約8時間程度でサイン灯が変わります。)
 充電が完了いたしましたら、本体に戻してテールキャップをしっかりと
 お開めください。

付属充電電池について

充電電池はご使用後すぐに充電してください。電池残量が少ない状態で
 放置いたしますと再充電に必要な電圧、容量を失ってしまう為充電しな
 くなる場合がございます。また、再充電に必要な電圧、容量を下回
 った電池は寿命が著しく短くなります。

注意事項

注意事項必ずお読みください

- 開封時にけがをしないようご注意ください。
- 製品は予告なく変更することがあります。
- 連続点灯時本体が熱くなることがありますが異常ではありません。
- 付属の充電器、充電電池以外の使用はしないでください。破裂や液漏れの危険があります。他社品の充電器等をお使いになった時点で保障対象外となります。
- ご使用には必ず保護手袋をしてください。
- 製品の分解や改造はしないでください。
- 等商品は防滴であって防水ではありませんので豪雨や水中、水洗い等の使用はできませんのでご注意ください。
- 充電電池は消耗品です。ご使用になられますと蓄電量が減っていきますので定期的にご購入ください。
- 充電電池には破裂防止などの基盤が入っておりますが落下や衝撃で基盤が破損致しますと破裂等の危険性がありますので落下等された際は使用せずに充電電池をご購入してください。

光源のLEDは交換できません
 (修理時は要見積りさせていただきます)

注意 30分以上の連続点灯は
 できるだけやめてください。
 LEDが傷付る危険があります

注意 高出力品ですので
 必ず保護手袋をしてください
 火傷の恐れがあります。

注意 光源は危険ですので直接
 しないでください。

LED素子には、固体差により光色、明るさにバラツキが
 あるため、同じ型式の商品でも色目、明るさが異なります。

MADE IN CHINA

販売元

