

EA758CV-13 LEDポケットランタン 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

Ver 1.0

▲使用上の注意

- 電池はなるべく新しいものを使用してください。
- 点灯中、直接LED灯を見ないでください。
- 強い衝撃を与えないでください。

◆特長

- 360度回転可能なランプボディ設計で、あらゆる方向に光を照射し、光を最大限に活用します。
- 磁気ボトムプレート、バンジーコード、Sスナップフックが付属して多方面に取り付けれます。
- 防滴機能付。

◆仕様


- 光源・・・LEDチップ
- 使用電池・・・単3電池×1本(付属)
- 明るさ・・・強:70lm、弱:10lm
- 連続使用時間・・・強:3時間20分、弱:30時間
- ボディ材質・・・ポリカーボネイト
- 防滴・・・IPX4
- サイズ・・・78×34×21mm
- 重量・・・40g

◆各部の名称



◆電池の入れ方


- キャップを反時計回りに回して外し、(図1)のように極性に気をつけて電池を入れて下さい。

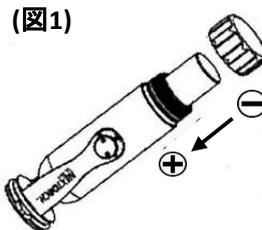

◆点灯/消灯

- キャップ部を時計回りに回すと、点灯し
反時計回りに回すと、消灯します。
- 明るさを変更するには、一度消灯しなければいけません。

※強 → 消灯 → 弱 → 消灯 … (モードは順次切り替わります。)

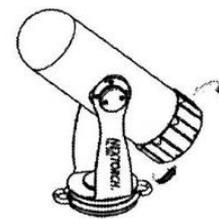

◆お手入れ方法

- 乾いた柔らかい布で、汚れがひどい場合は中性洗剤を付けた布を固く絞って拭いて下さい。
※シンナー・ベンジンなどの揮発性溶剤は使用しないで下さい。
- オリング、その他摩擦が生じる場所は薄くシーリンググリスを塗って下さい。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

19.Nov.