

EA758CV-48(ランタン/LED)

○仕様

- ・光源…白色LED球×1、赤色LED球×2
(LED球に替え球はありません)
- ・電源…単3電池×3個(別売)
- ・明るさ…200ルーメン(最大)
- ・点灯時間下記参照
- ・サイズ…φ60×138mm
- ・重量…249g(電池含む)
- ・材質…本体:高耐久性ポリマー、ゴム
グローブカバー:ポリカーボネート
- ・水深1m防水

LED球	明るさ	ルーメン	使用時間
白	強	200	7
	中	100	15.5
	弱	50	37
赤	強	0.7	192
	点滅		288

○機能

- ・白色連続点灯(強、中、弱)
- ・赤色連続点灯、点滅
- ・天吊り下げランタン
- ・電池残量表示機能付

○使用方法と電池の交換


- ・使用方法

スイッチを押すと { 白色モード:弱→中→強→消灯
赤色モード:強→点滅(SOS)→消灯 } どちらかのモードで点灯します。

モードを切り替えるには、スイッチを色が変わるまで2秒間押して下さい。

- ・電池の交換

- ① 電池カバーを反時計方向に回して、外します。
- ② 各電池ケースの内側にマークが付いています。
マークに従って単3電池を入れ、センターポストを合わせ、
電池カバーを付けて下さい。締まるとクリック音がします。

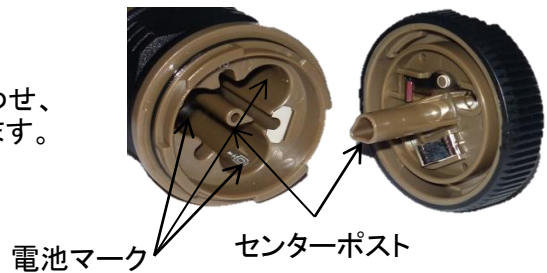

極に注意: 極を誤ると点灯しません。

- ・電池残量表示機能

スイッチを押すとスイッチ部が点灯します。電池容量が満タンの時は緑色で点灯し、
消耗してくると黄色→赤色と変化します。残量が少なくなると赤色で点滅します。

- ・天吊り用ランタン

グローブカバーを反時計方向に回すとグローブカバー外れます。(図A)

取り付ける時はリブを合わせ、時計方向に回して下さい。ロック位置になるとクリック音がします。

電池カバーの底にDリングが付いています。指先で外して吊り下げて下さい。(図B)



図A



図B

○各部名称(単位:mm)

