

EA758CV-49(LEDランタン)取扱説明書

Ver.1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

使用上の注意



- ・電池はなるべく新しいものを使用し、新しい電池と古い電池の併用は避けてください。
- ・点灯中、直接レンズを見ないでください。
- ・強い衝撃を与えないでください。
- ・長時間使用されない時は電池をはずしてください。

●特徴

- ・底に磁石が付いています。
- ・広域に360° 照らすことができます。
- ・電池残量表示機能付

●仕様

- ・光源…白色LED球×1、赤色LED球×2
(LED球に替え球はありません)
- ・電源…単3電池×3個(別売)
- ・明るさ…200ルーメン(最大)
- ・電池残量表示機能付
- ・サイズ…φ60×138mm
- ・重量…258g(電池含む)
- ・材質…本体:ポリカーボネート、ゴム
グローブカバー:ポリカーボネート
- ・防水性能(IPX7)

●各部名称




●使用方法と電池の交換

・使用方法

スイッチを押すと { 白色モード: 弱→中→強→消灯
赤色モード: 強→点滅(SOS)→消灯 } どちらかのモードで点灯します。
モードを切り替えるには、スイッチを色が変わるまで2秒間押してください。

・電池の交換

- ① 電池カバーを反時計方向に回して、外します。
- ② 各電池ケースの内側にマークが付いています。
マークに従って単3電池を入れ、センターポストを合わせ、
電池カバーを付けて時計方向にカチッと音がするまで
回してください。

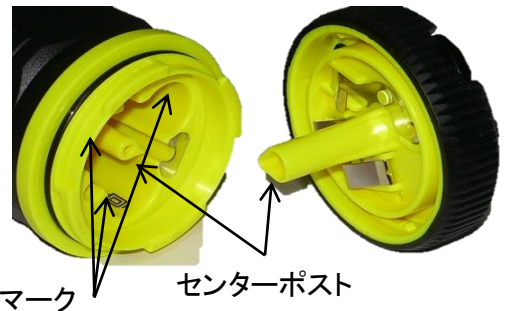

極に注意: 極を誤ると点灯しません。

・電池残量表示機能

スイッチを押すとスイッチ部が点灯します。電池容量が満タンの時は緑色で点灯し、
消耗してくると黄色→赤色と変化します。残量が少なくなると赤色で点滅します。

・天吊り用ランタン

グローブカバーを反時計方向に回すとグローブカバーが外れます。(図A)
取り付ける時はリブを合わせ、時計方向に回してください。
電池カバーの底にDリング、磁石が付いています。指先で外して吊り下げたり、
鉄に着磁して吊り下げて使用してください。(図B)



図A



図B

改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業工程に支障を来す場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929