


EA758CV-81 [充電式]LEDランタン 取扱説明書

この度は弊社取扱い製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

■使用上の注意

 警告	<ul style="list-style-type: none"> 当製品はUSB出力付きのLED照明です。用途外の使用はしない。 誤った取り扱いをした場合、感電のおそれがあります。 延長コードは使用しないでください、また、乾燥した場所でのみ使用してください。 当製品またはリチウムイオン電池の分解、改造はしない。ケガ、火災、爆発するおそれがあります。
---	---

■機能


- アウトドアや緊急時に活躍する360度照明
- 強/弱/常夜灯の3段階で明るさの調整可能
- スマートフォンをフル充電後※¹でも点灯可能 (※¹容量が1810mAhの平均的なスマートフォンのバッテリーに基づく)
- 飛散防止カバー、滑り止めハンドル仕様

■各部名称





■使用方法

- 点灯方法 スイッチを1度押すごとに下記のようにモードが変わります。

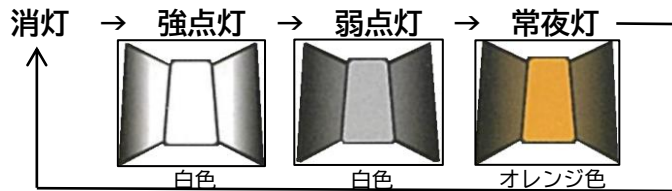

- 充電方法 付属のUSBケーブルを使用して、下記のように接続すると充電します。

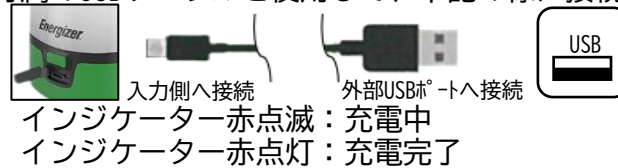

 注意
充電は、消灯した状態で行ってください。

- 給電方法 出力側にUSBケーブルを差し、スマートフォン等に接続すると給電します。
(出力中はインジケータが緑色に点灯します。)



■仕様

機能	強/弱/常夜灯の3段階点灯、USB出力ポート付き	USBポート	入力側(USBマイクロ(B)メス)：DC5V 1A 出力側(USB(A)メス)：DC5V 1A
電源※ ²	内蔵リチウムイオン電池 3.7V/5,000mAh	光源	LED10球
明るさ※ ³	強：1,000ルーメン 弱：100ルーメン	電池寿命	強：5時間 弱：30時間
充電時間	8時間	防水性能	IPX4
耐衝撃性能	1m	サイズ	158.7(W)x72.4(D)x254.3(H)mm
重量	695g	付属品	USBケーブル(95cm)

※²リチウムイオン電池の交換はできません。

※³ルーメン値はLED球での測定となり、製品自体の明るさとは異なる場合があります。